


Verbindungskabel

VDOGH040VAS0005E04STGH040VAS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

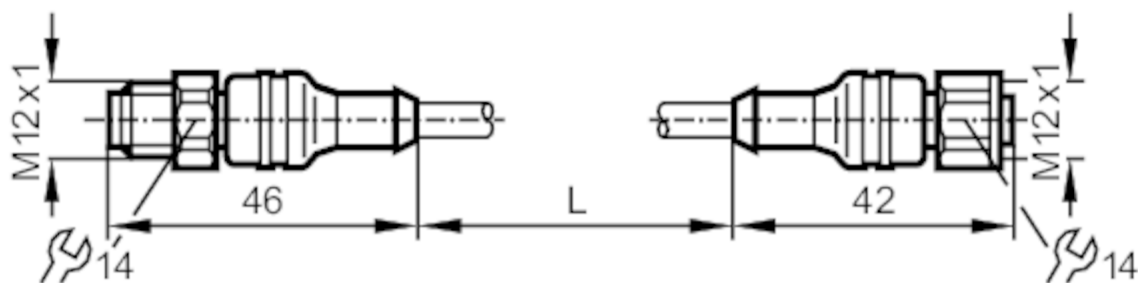

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

silikonfrei; Vergoldete Kontakte

Silikonfrei

ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]

< 250 AC / < 300 DC

Strombelastbarkeit gesamt [A]

4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]

-25...100

Schutzart

IP 68; IP 69K

Mechanische Daten

Werkstoffe

PVC

Werkstoff Griffkörper

PVC

Werkstoff Überwurfmutter

1.4404 (Edelstahl / 316L)

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

Verbindungskabel

VDOGH040VAS0005E04STGH040VAS

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet;
Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm



Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anschluss



Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet;
Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm

