




## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGF030ZDS0002A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

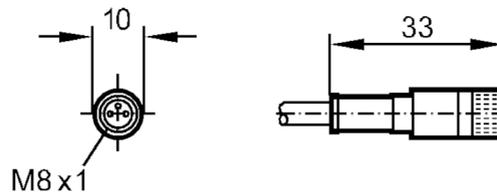

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 60 AC/DC

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 68

### Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 10 x 10 x 33

Werkstoffe PUR

Werkstoff Griffkörper PUR

Werkstoff Überwurfmutter Zinkdruckguss

### Bemerkungen

 
Verpackungseinheit 1 Stück

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR / PVC, schwarz, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,05 mm )

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss



# E10890



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGF030ZDS0002A03

### Anschluss



BK =            Adernfarben :  
BN =            schwarz  
BU =            braun  
                  blau