




## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH043SCS0005I04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVW008

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

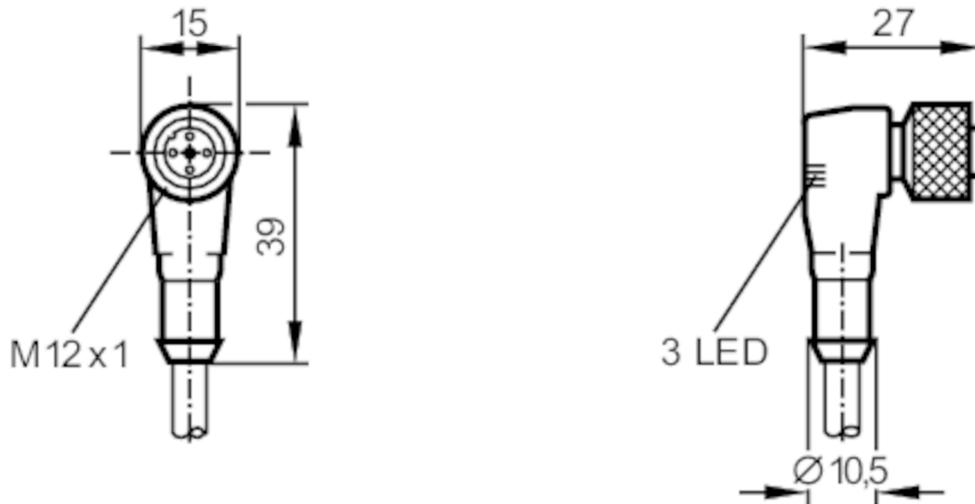

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte

Silikonfrei ja

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 10...30 DC

Strombelastbarkeit gesamt [A] 4

### Ausgänge

Elektrische Ausführung PNP

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 68

### Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 27 x 15 x 39

Werkstoffe TPU transparent

Werkstoff Griffkörper TPU, transparent

Werkstoff Überwurfmutter Messing, antihafbeschichtet

### Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige Schaltzustand 2 x LED, gelb

Betrieb 1 x LED, grün

# E10913



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH043SCS0005I04

### Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

### Elektrischer Anschluss


Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,8 mm; strahlenvernetzt; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU, transparent; Arretierung: Messing, antihaftbeschichtet; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm



### Anschluss

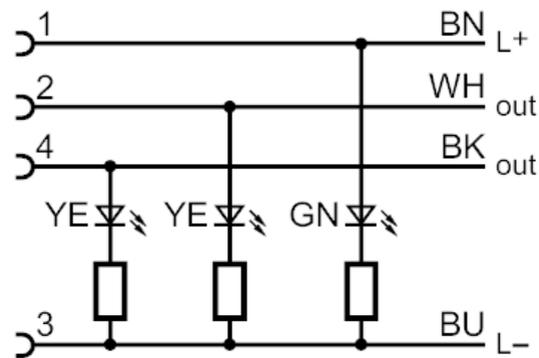

Adernfarben :  
BK = schwarz  
BN = braun  
BU = blau  
WH = weiß