

# E10923




## Verbindungskabel

VDOAF030MSS00,3H03STGF030MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E11324

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

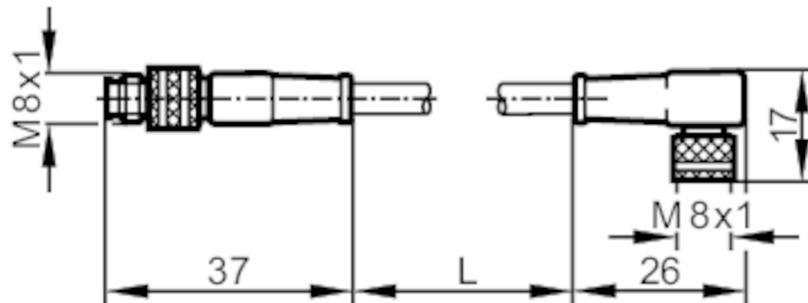

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft halogenfrei

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 10...30 DC

Schutzklasse III

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 67

### Mechanische Daten

Werkstoffe TPU

Werkstoff Griffkörper TPU

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

# E10923

 


## Verbindungskabel

VDOAF030MSS00,3H03STGF030MSS

### Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



### Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,3 m, TPU, halogenfrei; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

### Anschluss

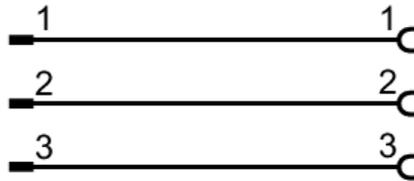

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt

