

# E10943




## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGF030VAS0005A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E11495

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

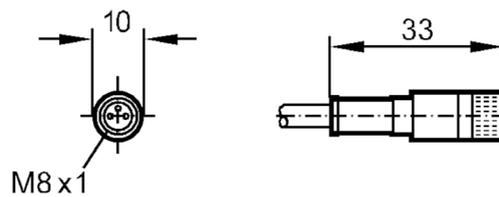

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 60 AC/DC
Schutzklasse		III

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67

### Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	10 x 10 x 33
Werkstoffe		PUR
Werkstoff Griffkörper		PUR
Werkstoff Überwurfmutter		1.4305 (Edelstahl / 303)

### Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

# E10943



## Anschlusskabel mit Buchse

 
ADOGF030VAS0005A03

### Elektrischer Anschluss


Kabel: 5 m, PUR / PVC, schwarz, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,05 mm )

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: 1.4305 (Edelstahl / 303)



### Anschluss

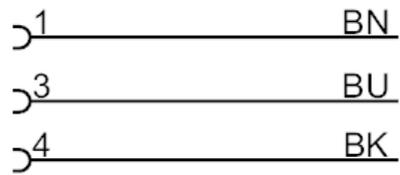

BK = Adernfarben :  
BN = schwarz  
BU = braun  
BK = blau