




Anschlusskabel mit Buchse

ADOAK190MSS0005B19

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

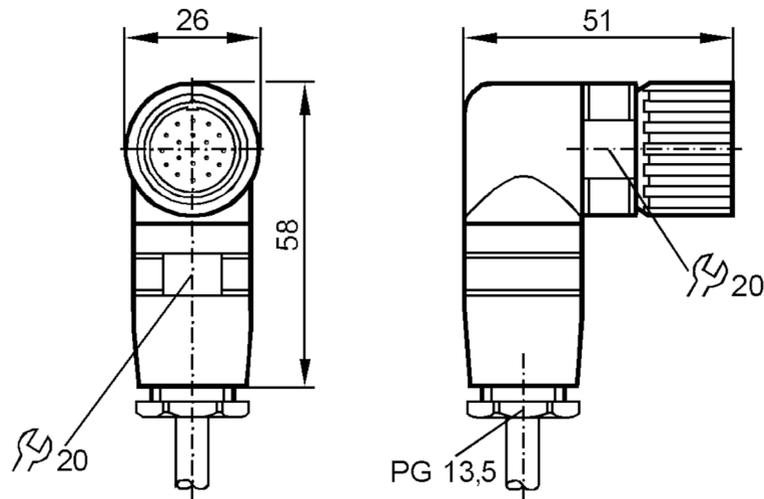

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 10...30 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 65

Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 51 x 26 x 58

Werkstoffe Messing vernickelt

Werkstoff Griffkörper Messing, vernickelt

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

Bemerkungen


Verpackungseinheit 1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR, schwarz, \varnothing 11 mm; 16 x 0,5 mm² (64 x \varnothing 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (128 x \varnothing 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M23; Griffkörper: Messing, vernickelt; Arretierung: Messing, vernickelt

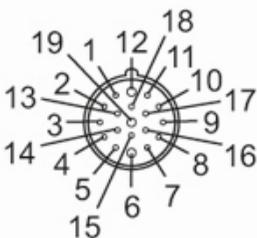

E10947



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAK190MSS0005B19

Anschluss

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
PK =	rosa
RD =	rot
VT =	violett
WH =	weiß
YE =	gelb