


Anschlusskabel mit Buchse

ADOGK190MSS0010B19

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

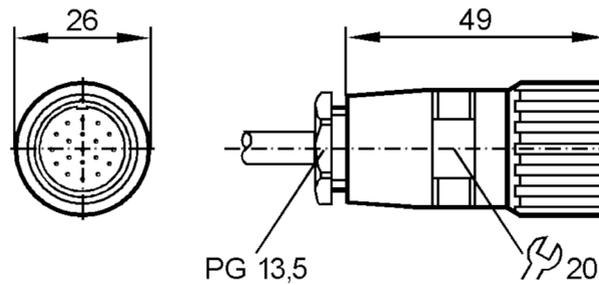

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 10...30 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 65

Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 26 x 26 x 49

Werkstoffe Messing vernickelt

Werkstoff Griffkörper Messing, vernickelt

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

Bemerkungen


Verpackungseinheit 1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PUR, schwarz, Ø 11 mm; 16 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M23; Griffkörper: Messing, vernickelt; Arretierung: Messing, vernickelt

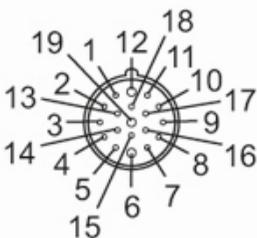

E10948



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGK190MSS0010B19

Anschluss