


Anschlusskabel mit Buchse

ADOAK190MSS0010B19

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

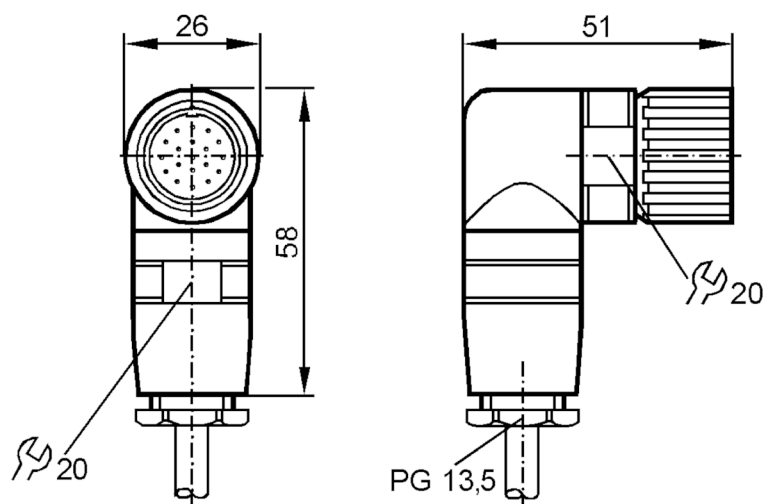

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 65

Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	51 x 26 x 58
Werkstoffe		Messing vernickelt
Werkstoff Griffkörper		Messing, vernickelt
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt

Bemerkungen


Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PUR, schwarz, Ø 11 mm; 16 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M23; Griffkörper: Messing, vernickelt; Arretierung: Messing, vernickelt

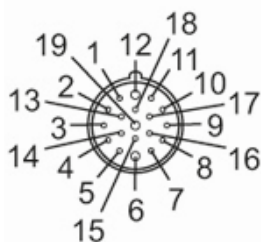



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAK190MSS0010B19

Anschluss

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
PK =	rosa
RD =	rot
VT =	violett
WH =	weiß
YE =	gelb