


Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH050VAS0025E05

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

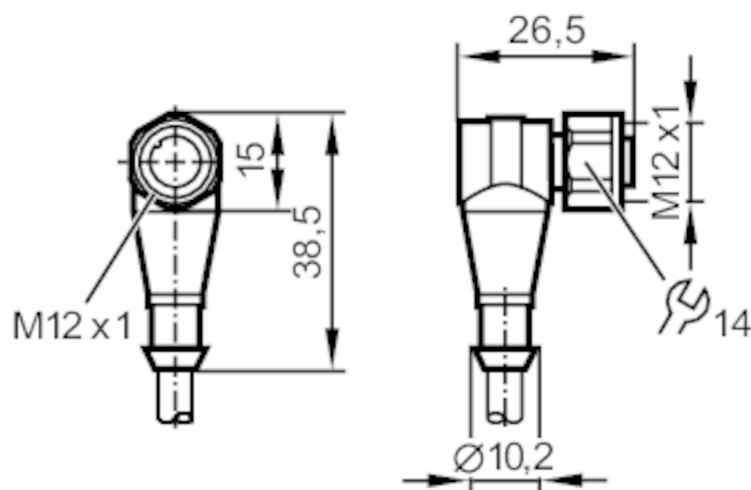

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

silikonfrei; Vergoldete Kontakte

Silikonfrei

ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Strombelastbarkeit gesamt

[A]

4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-25...100

Schutzart

IP 68

Mechanische Daten

Abmessungen

[mm]

26,5 x 15 x 38,5

Werkstoffe

PVC

Werkstoff Griffkörper

PVC

Werkstoff Überwurfmutter

1.4404 (Edelstahl / 316L)

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück



Anschlusskabel mit Buchse


ADOAH050VAS0025E05

Elektrischer Anschluss


Kabel: 25 m, PVC, orange, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm²

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm

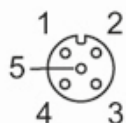

Anschluss

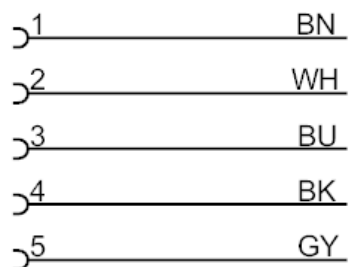

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GY =	grau
WH =	weiß