

E10960




Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH050SCS0002I05

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVW010
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

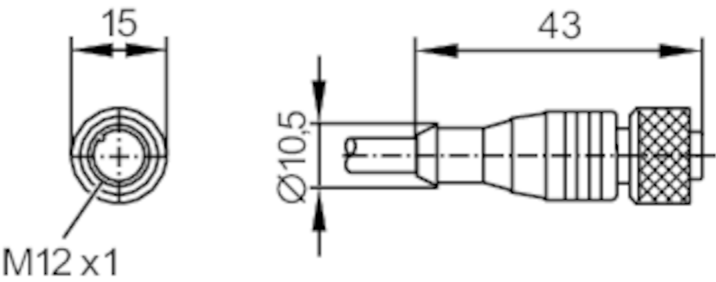

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei		ja
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 68
Mechanische Daten		
Abmessungen	[mm]	15 x 15 x 43
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, antihafbeschichtet
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH050SCS0002I05

Elektrischer Anschluss


Kabel: 2 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5,5 mm; strahlenvernetzt; 5 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, antihaftbeschichtet; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm



Anschluss

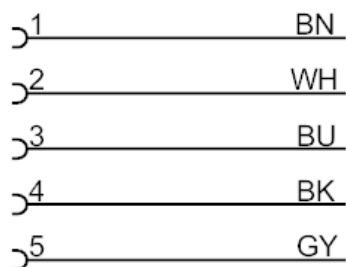

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GY =	grau
WH =	weiß