


# E10973



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGF030MSS0006E03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

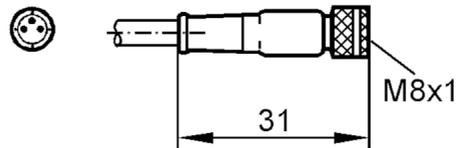

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Schutzklasse		III

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67

### Mechanische Daten

Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt

### Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

# E10973



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGF030MSS0006E03

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 6 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )


### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



### Anschluss

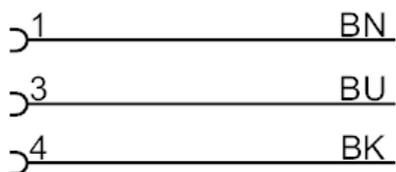

BK = Adernfarben :  
BN = schwarz  
BU = braun  
BK = blau