



Anschlusskabel mit Buchse


ADOGF030MSS0008B03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Schutzklasse		III
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 8 m, PUR, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²		
Elektrischer Anschluss - Buchse		

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt

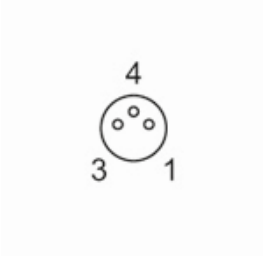

E10974



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGF030MSS0008B03

Anschluss



BN =	Adernfarben :	braun
BK =		schwarz
BU =		blau