




Konfektionierbare Buchse

SDOGA030PLSFKPG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

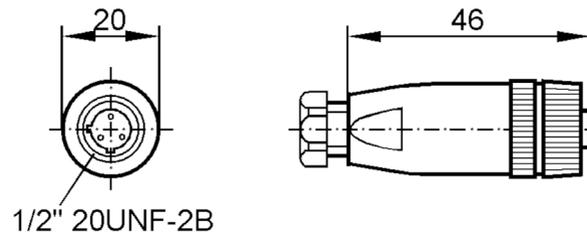

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 10...55 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...85

Schutzart IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 20 x 20 x 46

Werkstoffe PA

Werkstoff Griffkörper PA

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

Bemerkungen

 
Verpackungseinheit 1 Stück

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...0,75 mm²; Kabelverschraubung: PG 11

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x 1/2", gerade; Codierung: C; Griffkörper: PA; Arretierung: Messing, vernickelt



E10981



Konfektionierbare Buchse

SDOGA030PLSFKPG

Anschluss

