




Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVDAB031--S00,6H03STGH030MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E11422

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

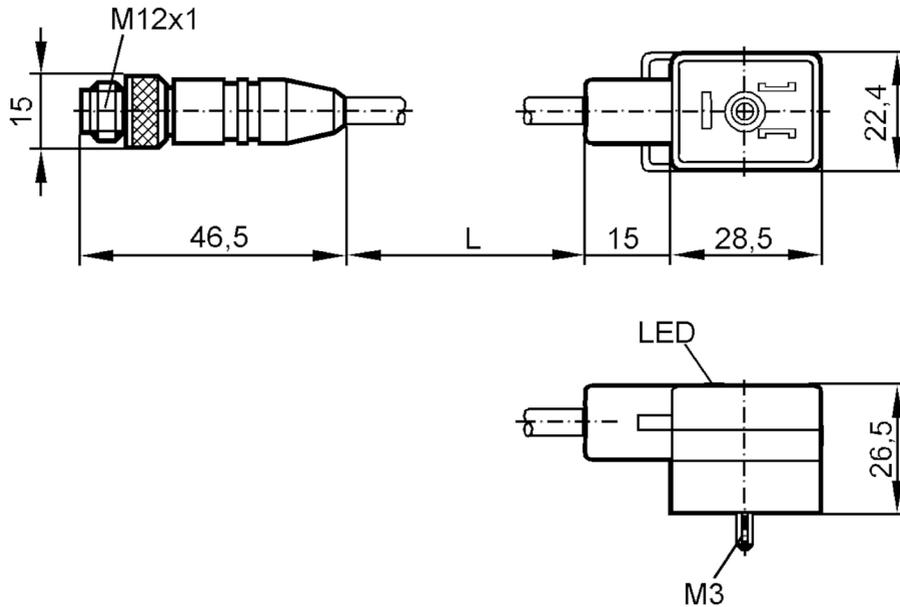

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft halogenfrei

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 24 AC/DC

Überspannungsschutz ja; (VDR)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 15 x 15 x 46,5

Werkstoffe TPU

Werkstoff Griffkörper TPU

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige Schaltzustand 1 x LED, gelb

Zubehör

Lieferumfang Schraube
Beschriftungsfeld

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

E10996



Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVDAB031--S00,6H03STGH030MSS

Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,6 m, PUR, halogenfrei; 3 x 0,5 mm²

Anschluss

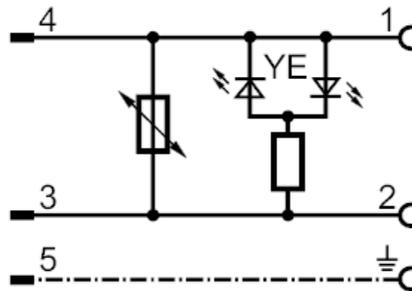

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform B DIN, abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt

