


Konfektionierbare Buchse

SDOAT052--SFKPG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

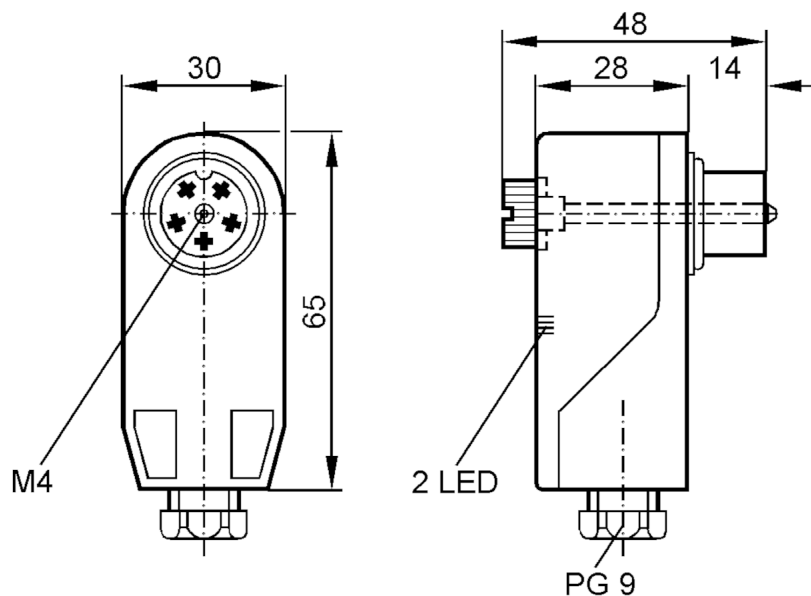

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Ausgänge

Elektrische Ausführung	PNP
------------------------	-----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-30...80
---------------------	------	----------

Schutzart	IP 65
-----------	-------

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	63,2
---------	-----	------

Abmessungen	[mm]	48 x 30 x 65
-------------	------	--------------

Werkstoffe	PA
------------	----

Werkstoff Griffkörper	PA
-----------------------	----

Werkstoff Überwurfmutter	PA
--------------------------	----

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
---------	---------------	---------------

Betrieb	1 x LED, grün
---------	---------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Konfektionierbare Buchse

SDOAT052--SFKPG

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...1,5 mm²; Kabelverschraubung: PG 9

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ø 28 mm, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PA; Arretierung: PA



Anschluss

