

E10088




Konfektionierbare Buchse

SDOAH042PLSFKPG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E11510

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

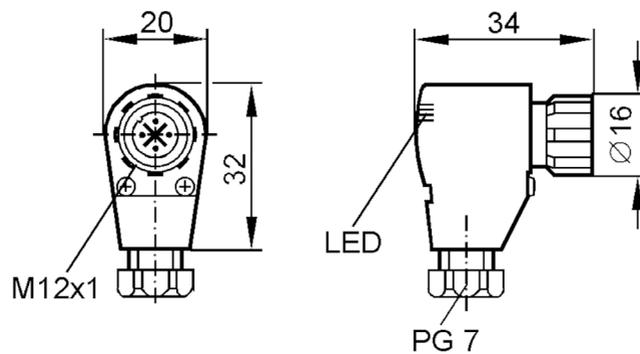

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 10...30 DC

Ausgänge

Elektrische Ausführung PNP

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -30...80

Schutzart IP 65

Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 20 x 34 x 32

Werkstoffe PA

Werkstoff Griffkörper PA

Werkstoff Überwurfmutter PA

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

E10088



Konfektionierbare Buchse

SDOAH042PLSFKPG

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...0,5 mm²; Kabelverschraubung: PG 7

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PA; Arretierung: PA



Anschluss

