


Konfektionierbare Buchse

SDOAH042PLSFKPG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

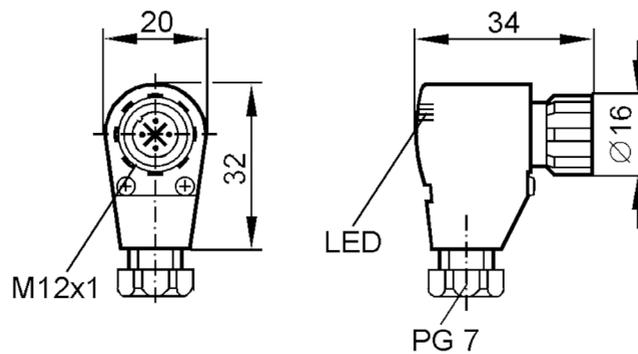

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Ausgänge

Elektrische Ausführung	NPN
------------------------	-----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-30...80
---------------------	------	----------

Schutzart	IP 65
-----------	-------

Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	20 x 34 x 32
-------------	------	--------------

Werkstoffe	PA
------------	----

Werkstoff Griffkörper	PA
-----------------------	----

Werkstoff Überwurfmutter	PA
--------------------------	----

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

E10089



Konfektionierbare Buchse

SDOAH042PLSFKPG

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...0,5 mm²; Kabelverschraubung: PG 7

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PA; Arretierung: PA



Anschluss

