

# E10090




## Konfektionierbare Buchse

SDOAH042PLSFKPG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E11510

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

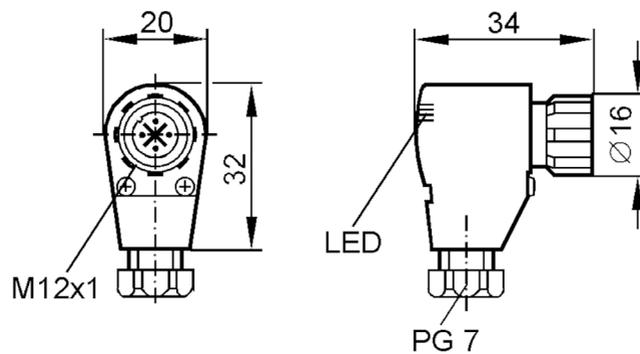

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 10...30 DC

### Ausgänge

Elektrische Ausführung PNP

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -30...80

Schutzart IP 65

### Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 20 x 34 x 32

Werkstoffe PA

Werkstoff Griffkörper PA

Werkstoff Überwurfmutter PA

### Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige Schaltzustand 1 x LED, gelb

Betrieb 1 x LED, grün

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

# E10090



## Konfektionierbare Buchse

SDOAH042PLSFKPG

### Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...0,5 mm<sup>2</sup>; Kabelverschraubung: PG 7

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PA; Arretierung: PA



### Anschluss

