




Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040PLS0005E03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

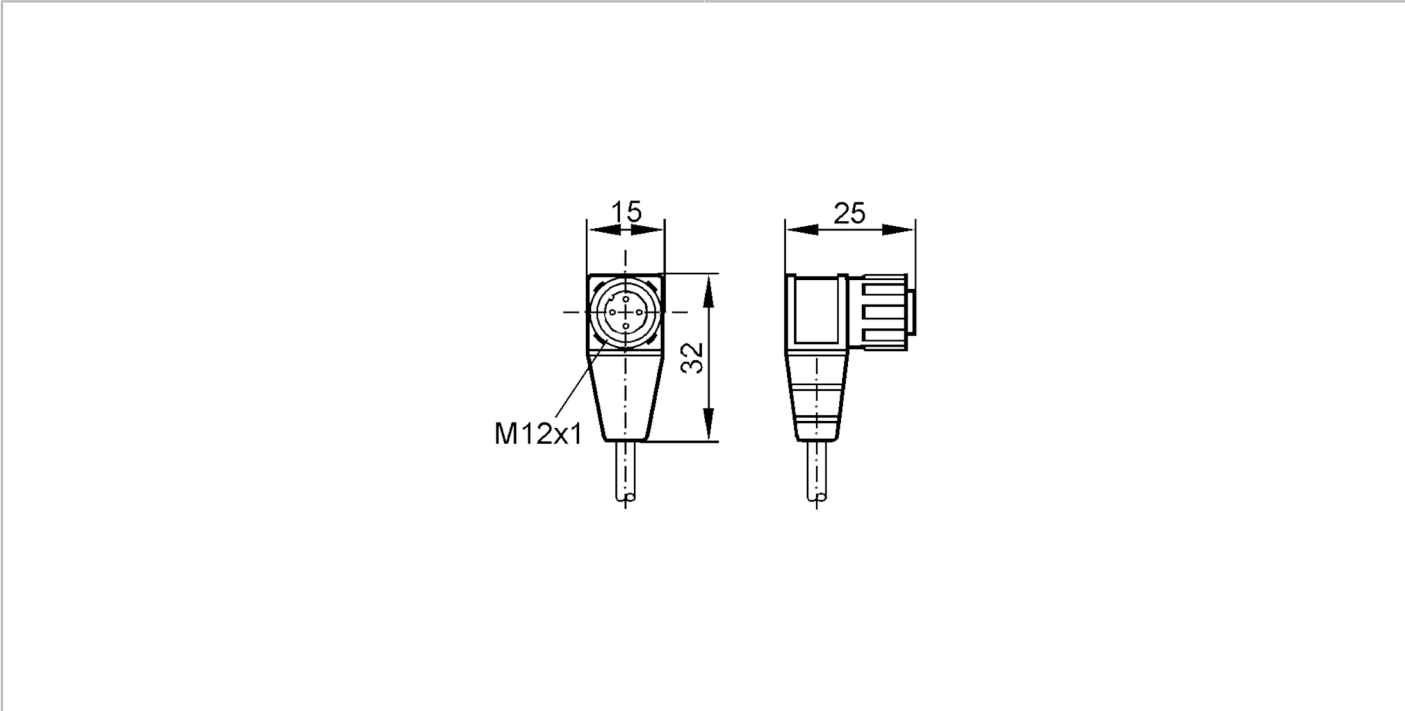

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...55 DC
------------------	-----	------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...90
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	25 x 15 x 32
Werkstoffe		PUR
Werkstoff Griffkörper		PUR
Werkstoff Überwurfmutter		PUR

Bemerkungen


Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

 Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: PUR



E10128



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040PLS0005E03

Anschluss

