




Anschlusskabel mit Buchse

ADOAG030--S0002A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

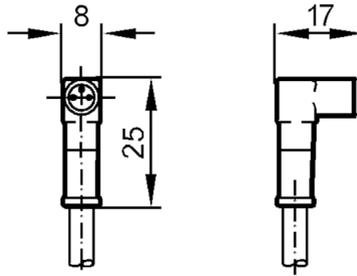

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 60 AC/DC
Schutzklasse		III

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	17 x 8 x 25
Werkstoffe		PUR
Werkstoff Griffkörper		PUR

Bemerkungen


Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR / PVC, schwarz, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

 Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Rastverbindung



E10196



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAG030--S0002A03

Anschluss



Adernfarben :
BN = braun
BK = schwarz
BU = blau