




Anschlusskabel mit Buchse

ADOGA030MSS0005B03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

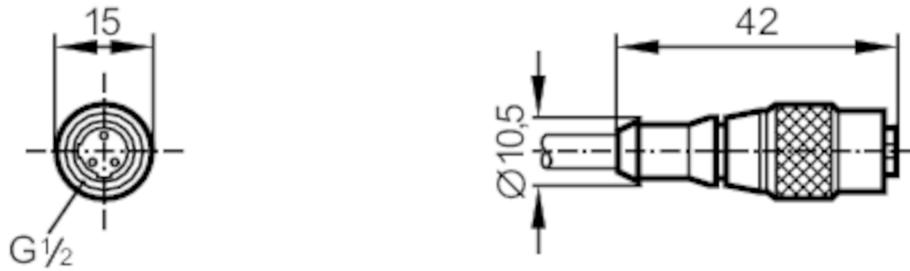

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 250 AC / < 300 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 15 x 15 x 42

Werkstoffe TPU

Werkstoff Griffkörper TPU

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x 1/2", gerade; Codierung: C; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt




E10212



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGA030MSS0005B03

Anschluss

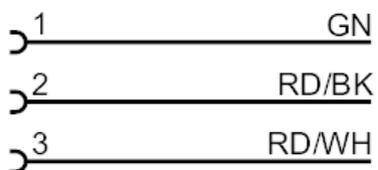

GN = Adernfarben :
grün
RD/BK = rot / schwarz
RD/WH = rot / weiß