


## Konfektionierbare Buchse

SDOGH040PLSFKPG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E11508

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

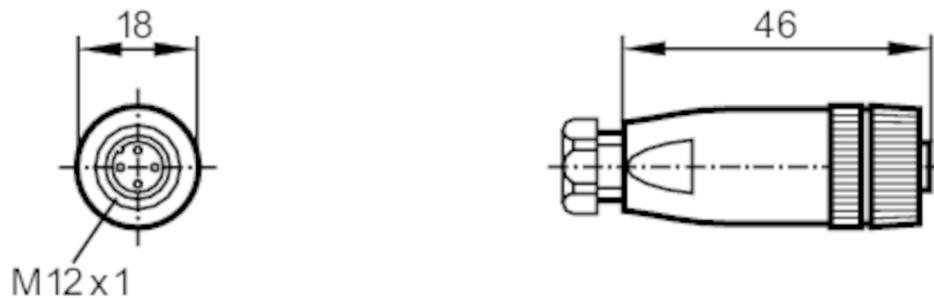

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...55 DC
------------------	-----	------------

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
---------------------	------	----------

Schutzart		IP 67
-----------	--	-------

### Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	18 x 18 x 46
-------------	------	--------------

Werkstoffe		PBT
------------	--	-----

Werkstoff Griffkörper		PBT
-----------------------	--	-----

Werkstoff Überwurfmutter		PA
--------------------------	--	----

### Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

# E10259



## Konfektionierbare Buchse

SDOGH040PLSFKPG

### Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Leitungsmantel: Ø 4...6 mm

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PBT; Arretierung: PA



### Anschluss

