


## Konfektionierbarer Stecker

SSTGH040MSSFKPG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E11504

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

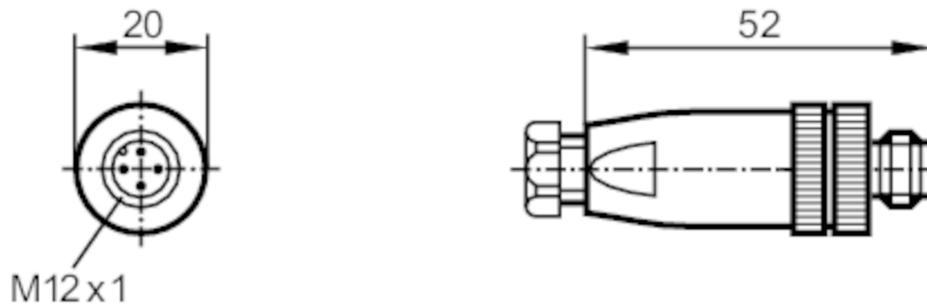

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 125 AC / < 150 DC
------------------	-----	---------------------

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
---------------------	------	----------

Schutzart		IP 67
-----------	--	-------

### Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	20 x 20 x 52
-------------	------	--------------

Werkstoffe		PA
------------	--	----

Werkstoff Griffkörper		PA
-----------------------	--	----

Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
--------------------------	--	---------------------

### Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

# E10277



## Konfektionierbarer Stecker

SSTGH040MSSFKPG

### Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Leitungsmantel: Ø 4...6 mm

### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PA; Arretierung: Messing, vernickelt



### Anschluss

