


Zentralverteiler

ZDO4H055MSS0010H07

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

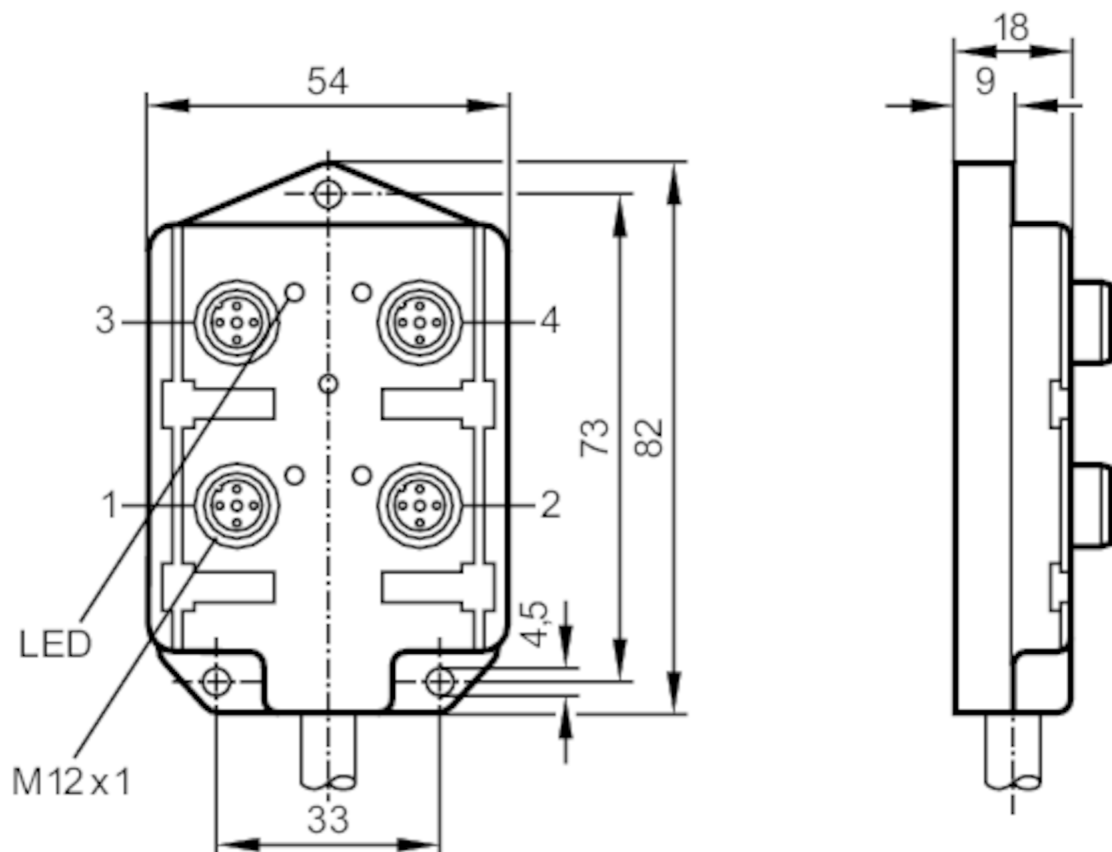

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte

Silikonfrei

ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]

10...30 DC

Schutzklasse

II

Strombelastbarkeit je Modul /
Steckplatz [A]

4

Strombelastbarkeit gesamt [A]

12

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]

-15...80

Schutzart

IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen [mm]

18 x 54 x 82

Werkstoffe

TPU

Werkstoff Griffkörper

TPU

Anzahl Steckplätze
Zentralverteiler

4

Zentralverteiler

ZDO4H055MSS0010H07

Ausführung Steckverbinder	M12
---------------------------	-----

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	4 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün

Bemerkungen


Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss


Kabel: 10 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 8,4 mm; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Elektrischer Anschluss - Steckplatz

Steckverbindung: 4 x M12; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm

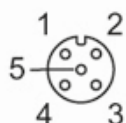

Anschluss

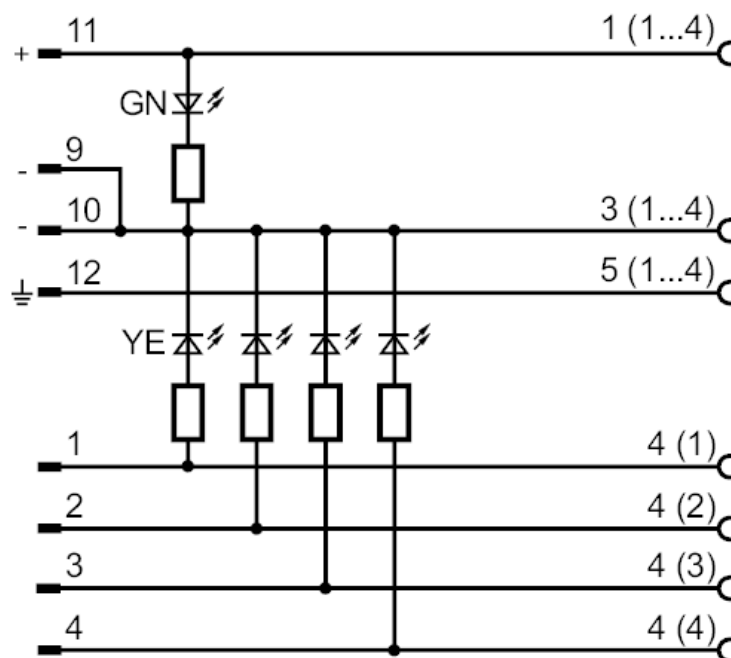

BN =	Adernfarben :	braun
BU =		blau
GN =		grün
GN/YE =		grün / gelb
GY =		grau
WH =		weiß
YE =		gelb