

E10280




Zentralverteiler

ZDO6H057MSS0005H09

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EBC019

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

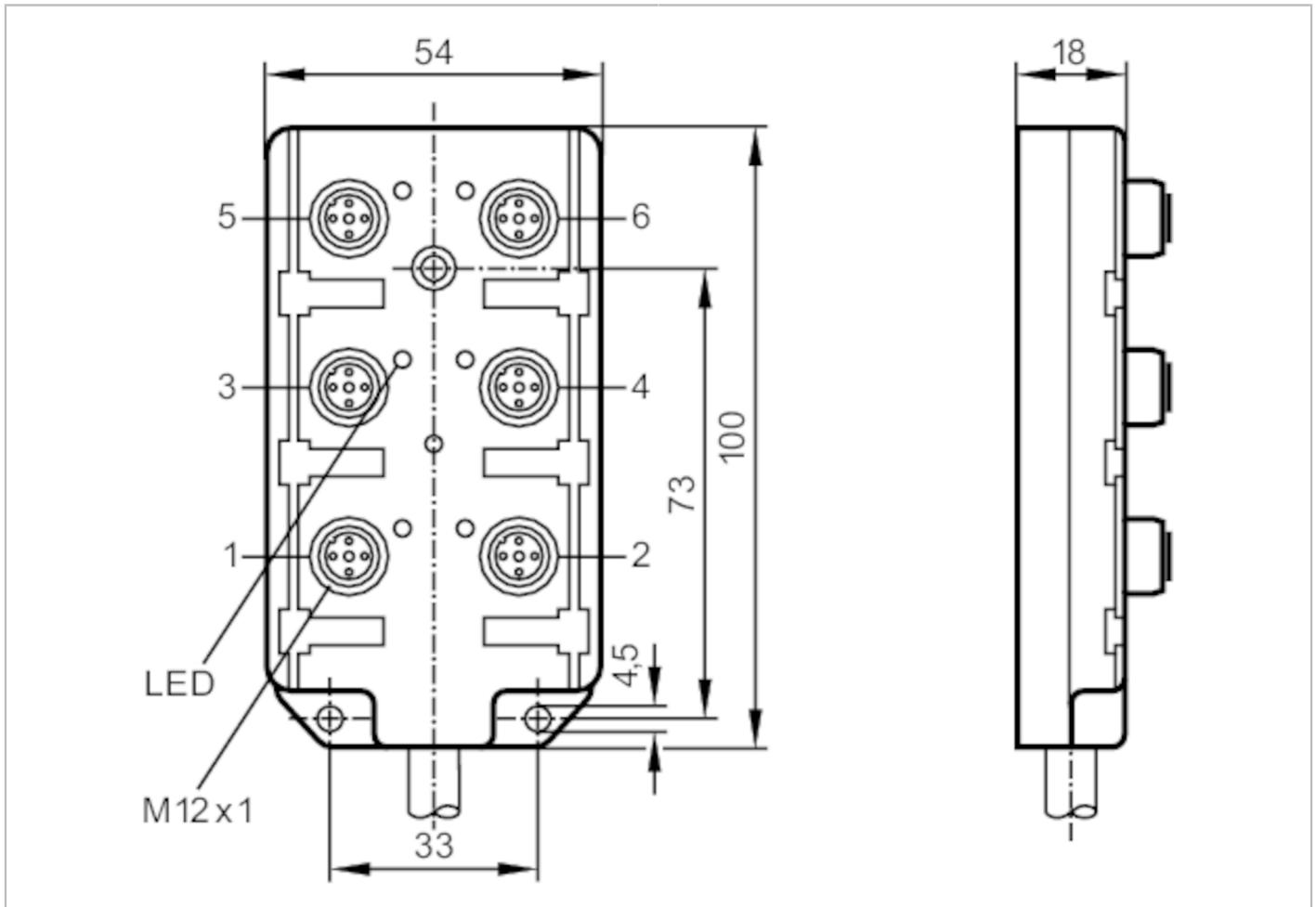

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Schutzklasse		II
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	4
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	12

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-15...80
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	18 x 54 x 100
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU

E10280



Zentralverteiler

ZDO6H057MSS0005H09

Anzahl Steckplätze Zentralverteiler	6
Ausführung Steckverbinder	M12

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	6 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün

Bemerkungen


Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 9 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Steckplatz

Steckverbindung: 6 x M12; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm

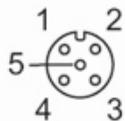


E10280



Zentralverteiler

ZDO6H057MSS0005H09

Anschluss

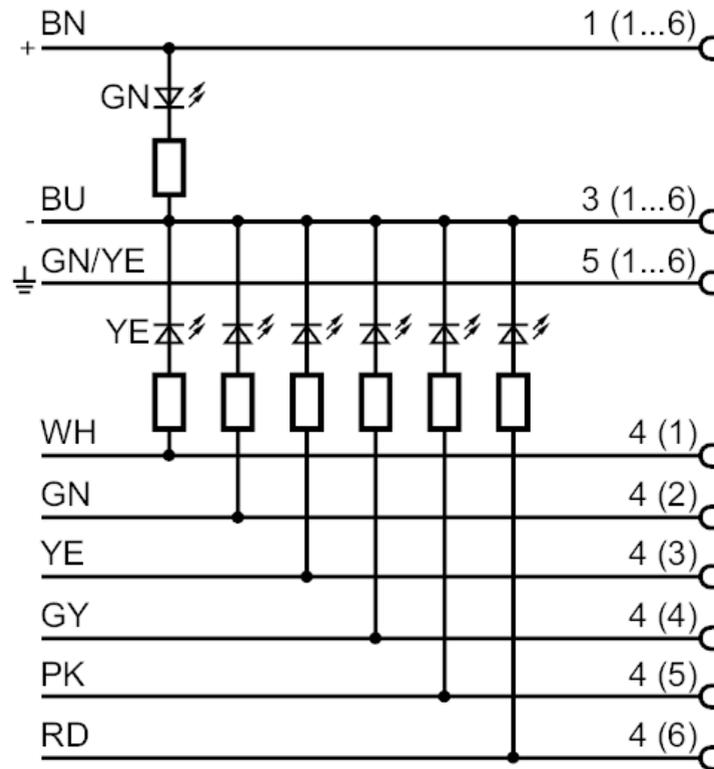

Adernfarben :

BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GN/YE =	grün / gelb
GY =	grau
PK =	rosa
RD =	rot
WH =	weiß
YE =	gelb