




Anschlusskabel mit Buchse

ADOAG032--S0010A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

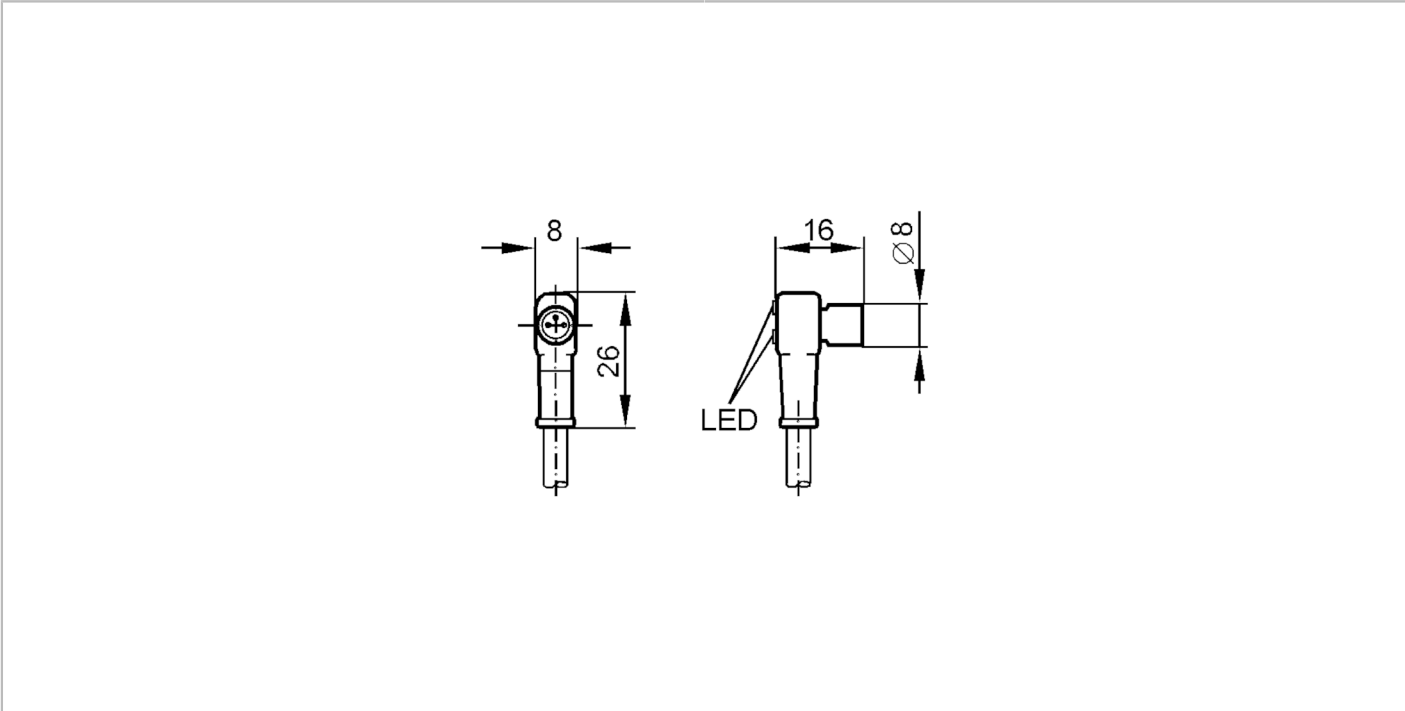

| Einsatzbereich            |               |                  |
|---------------------------|---------------|------------------|
| Besondere Eigenschaft     |               | halogenfrei      |
| Elektrische Daten         |               |                  |
| Betriebsspannung          | [V]           | 10...30 DC       |
| Schutzklasse              |               | III              |
| Ausgänge                  |               |                  |
| Elektrische Ausführung    |               | PNP              |
| Umgebungsbedingungen      |               |                  |
| Umgebungstemperatur       | [°C]          | -25...90         |
| Schutzart                 |               | IP 65            |
| Mechanische Daten         |               |                  |
| Werkstoffe                |               | TPU transparent  |
| Werkstoff Griffkörper     |               | TPU, transparent |
| Anzeigen / Bedienelemente |               |                  |
| Anzeige                   | Schaltzustand | 1 x LED, gelb    |
|                           | Betrieb       | 1 x LED, grün    |
| Bemerkungen               |               |                  |
| Verpackungseinheit        |               | 1 Stück          |



## Anschlusskabel mit Buchse


ADOAG032--S0010A03

### Elektrischer Anschluss


Kabel: 10 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Elektrischer Anschluss - Buchse

 Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU, transparent; Arretierung: Rastverbindung



### Anschluss

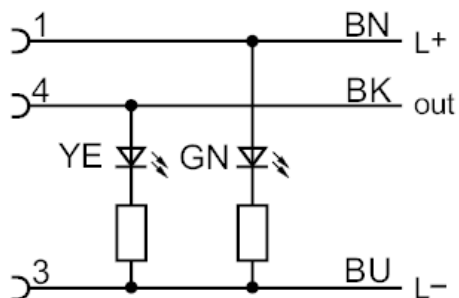

|      |               |
|------|---------------|
| BK = | Adernfarben : |
| BN = | schwarz       |
| BU = | braun         |
|      | blau          |