


## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040MSS0005F03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

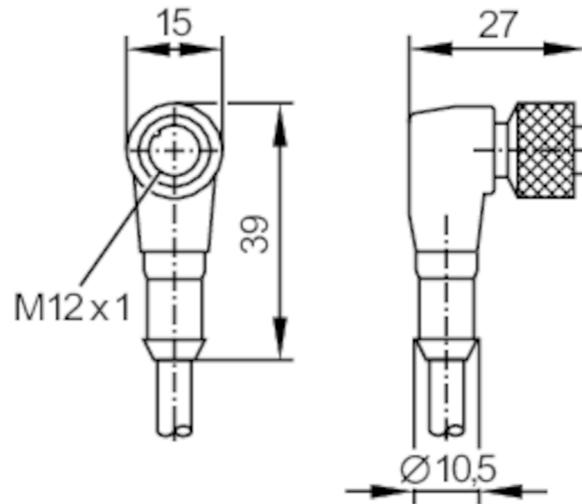

## Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------	-----	---------------------

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67

## Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	27 x 15 x 39
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, antihafbeschichtet

## Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

# E10296



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040MSS0005F03

### Elektrischer Anschluss


Kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; strahlenvernetzt; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, antihaftbeschichtet;  
Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm



### Anschluss

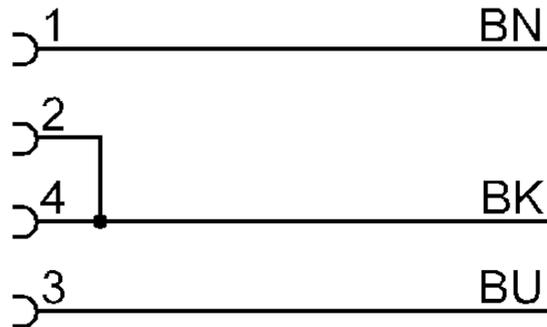

BN = Adernfarben : braun  
BK = schwarz  
BU = blau