


## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040MSS0010A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

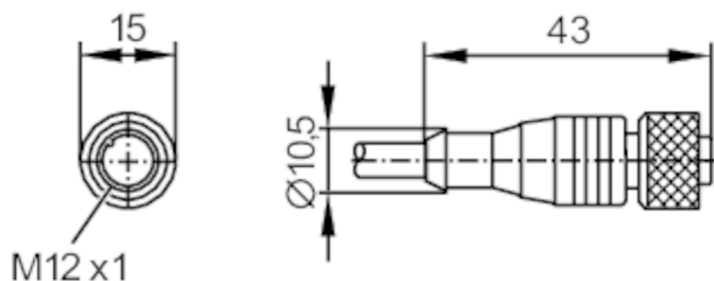

## Elektrische Daten

|                  |     |                     |
|------------------|-----|---------------------|
| Betriebsspannung | [V] | < 250 AC / < 300 DC |
|------------------|-----|---------------------|

## Umgebungsbedingungen

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Umgebungstemperatur | [°C] | -25...90 |
| Schutzart           |      | IP 67    |

## Mechanische Daten

|                          |      |                     |
|--------------------------|------|---------------------|
| Abmessungen              | [mm] | 15 x 15 x 43        |
| Werkstoffe               |      | TPU                 |
| Werkstoff Griffkörper    |      | TPU                 |
| Werkstoff Überwurfmutter |      | Messing, vernickelt |

## Bemerkungen

 
|                    |  |         |
|--------------------|--|---------|
| Verpackungseinheit |  | 1 Stück |
|--------------------|--|---------|

## Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

## Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt




# E10301



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040MSS0010A03

### Anschluss

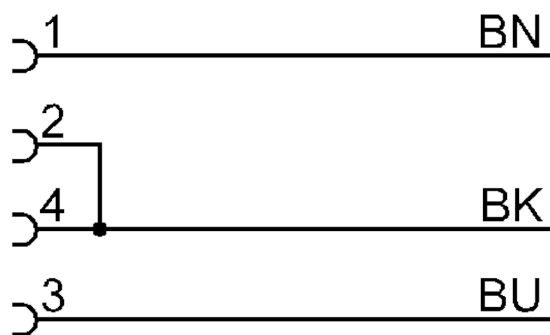

BN =  
BK =  
BU =

Adernfarben :  
braun  
schwarz  
blau