

# E10304




## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040MSS0002A04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVC004

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

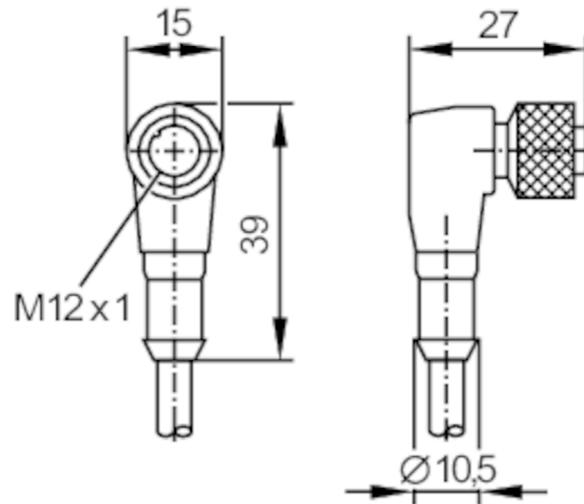

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 250 AC / < 300 DC

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 67

### Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 27 x 15 x 39

Werkstoffe TPU

Werkstoff Griffkörper TPU

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

# E10304



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040MSS0002A04

### Elektrischer Anschluss


Kabel: 2 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm



### Anschluss

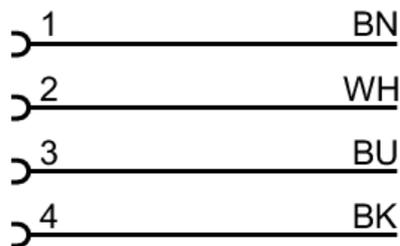

Adernfarben :  
BN = braun  
BK = schwarz  
BU = blau  
WH = weiß