




Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040VAS0010E02

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

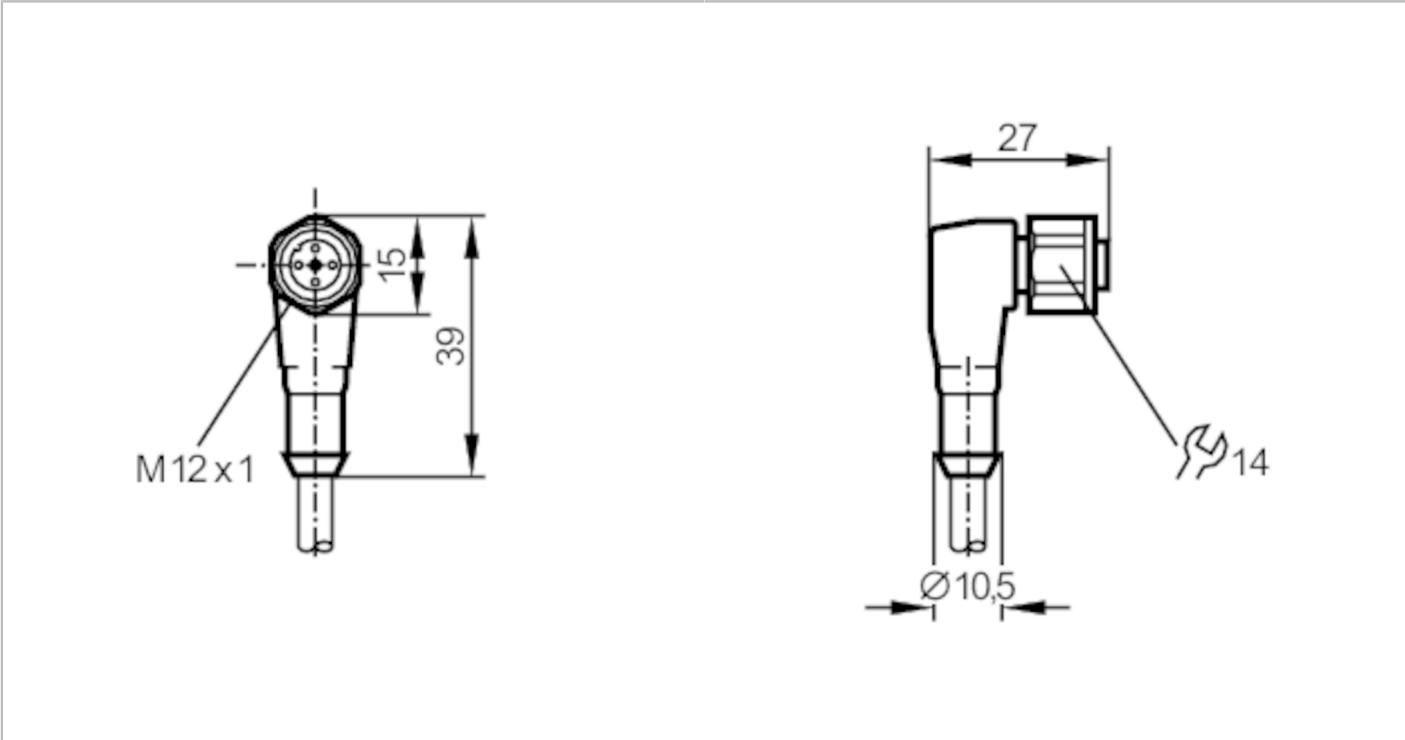

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Abmessungen	[mm]	27 x 15 x 39
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		1.4404 (Edelstahl / 316L)
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 10 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		
Elektrischer Anschluss - Buchse		

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L)




E10334



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040VAS0010E02

Anschluss

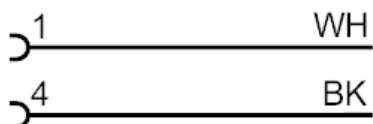

BK =	Adernfarben :
WH =	schwarz
	weiß