

# E10374




## Verbindungskabel

VDOAH042MSS0002A04STAH040MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVC038

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

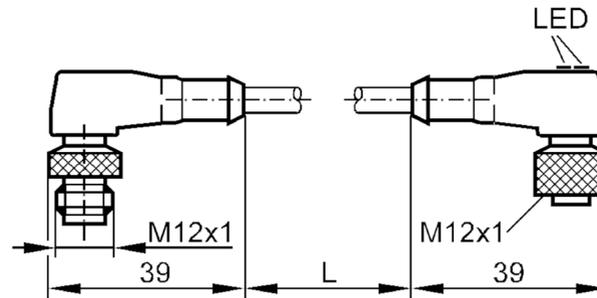

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 10...30 DC

### Ausgänge

Elektrische Ausführung PNP

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 67

### Mechanische Daten

Werkstoffe TPU

Werkstoff Griffkörper TPU

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

### Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, grün
	Betrieb	1 x LED, gelb

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



# E10374




## Verbindungskabel

VDOAH042MSS0002A04STAH040MSS

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR / PVC, orange; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Anschluss

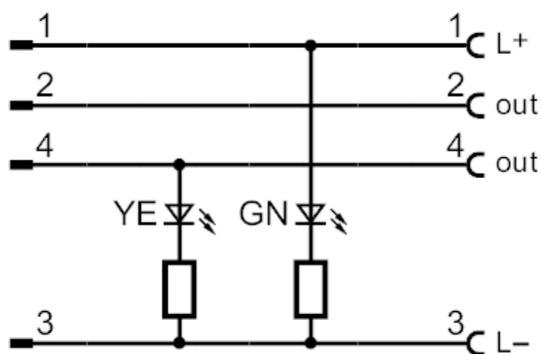

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt

