




Anschlusskabel mit Buchse


ADOGH040MSS0010A02

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

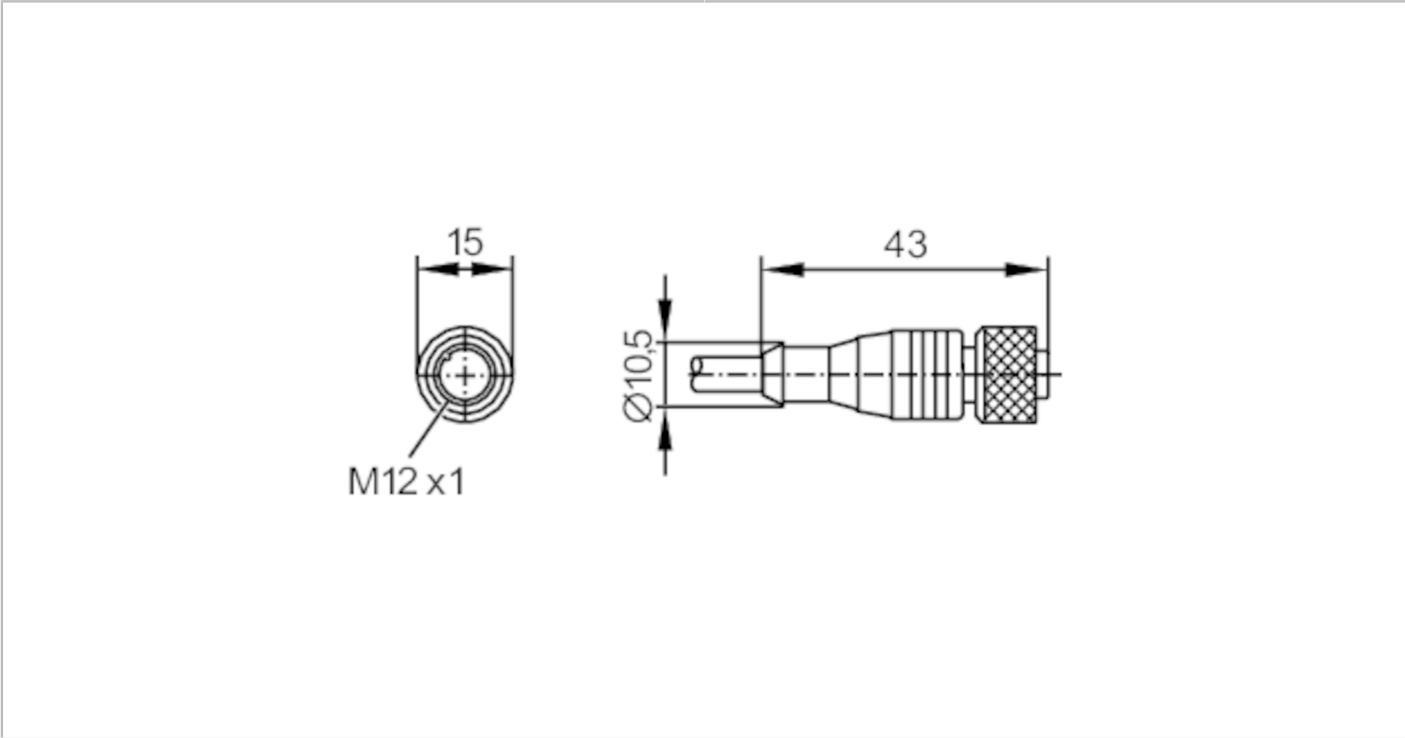

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Abmessungen	[mm]	15 x 15 x 43
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 10 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (180 x Ø 0,05 mm)		
Elektrischer Anschluss - Buchse		

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm

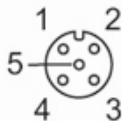


E10394



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040MSS0010A02

Anschluss

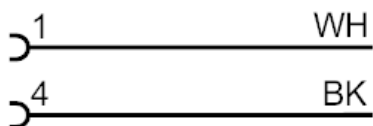

BK =	Adernfarben :
WH =	schwarz
	weiß