



Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVSAC031MSS00,6H03STGH030MSS



Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte

Silikonfrei

ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

< 24 AC/DC

Überspannungsschutz

ja; (VDR)

Strombelastbarkeit gesamt

[A]

3

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-25...80

Schutzart

IP 67

Mechanische Daten

Gewicht

[g]

59

Werkstoffe

PUR

Werkstoff Griffkörper

PUR

Werkstoff Überwurfmutter

Messing, vernickelt

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige

Schaltzustand

1 x LED, gelb

Zubehör

Lieferumfang

Schraube

Beschriftungsfeld

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück



Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVSAC031MSS00,6H03STGH030MSS

Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet;
Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm



Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,6 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anschluss

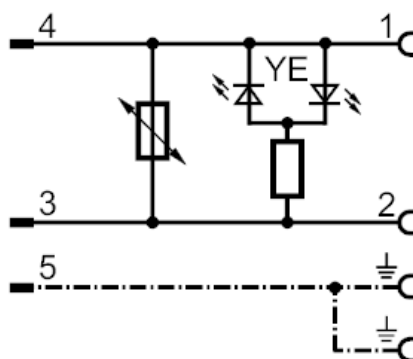

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform C Industriestandard, abgewinkelt; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: Messing vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm

