




Anschlusskabel mit Buchse

ADOAF030MSS0005H03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

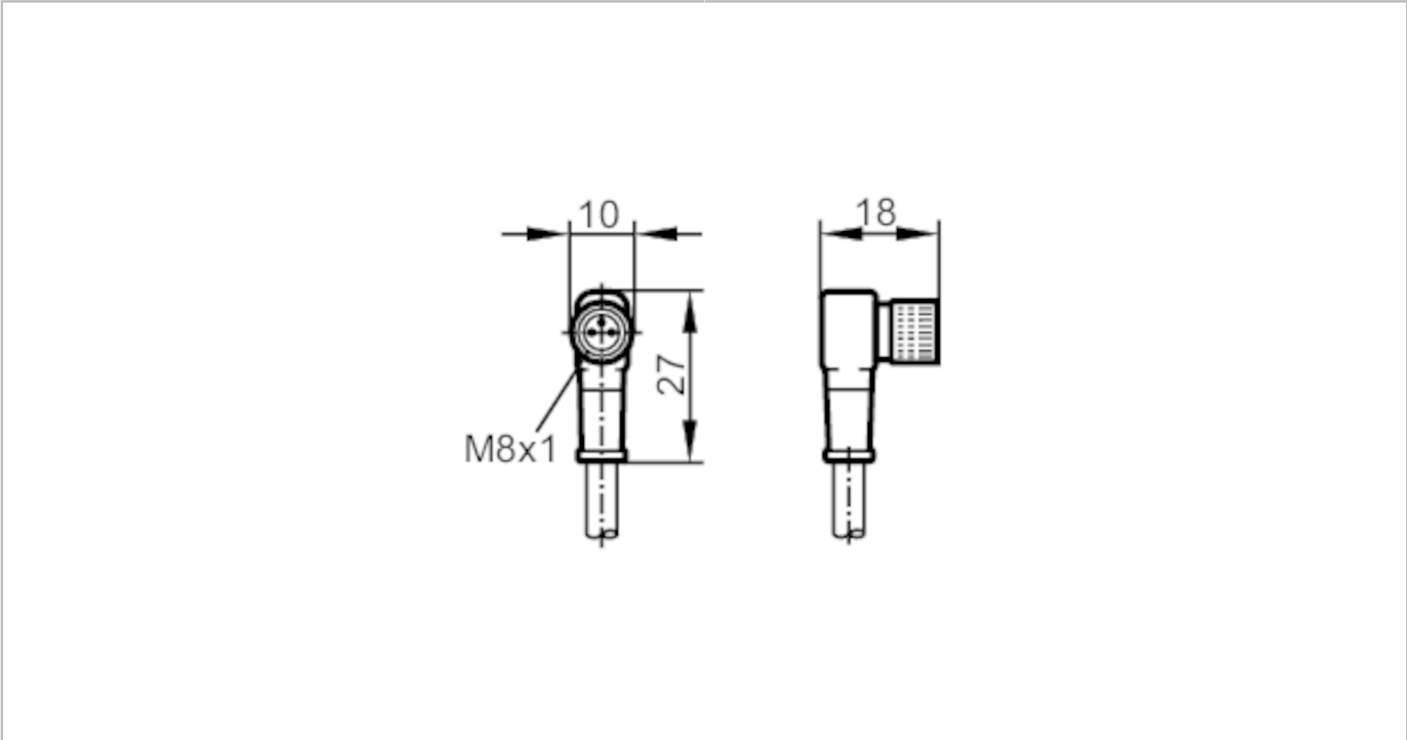

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei		ja
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	3
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Schutzart		IP 68
Mechanische Daten		
Abmessungen	[mm]	18 x 10 x 27
Werkstoffe		PUR
Werkstoff Griffkörper		PUR
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAF030MSS0005H03

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...0,7 Nm

Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...0,7 Nm



Anschluss

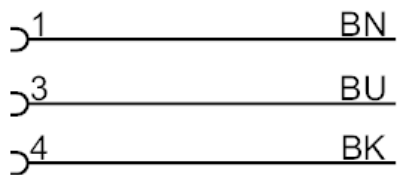

BK =	Adernfarben :
BN =	schwarz
BU =	braun
	blau