



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGF030VAS0005E03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVT123

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

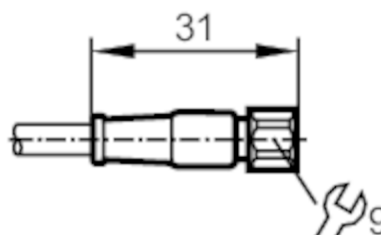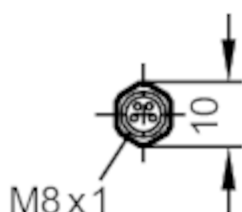

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	< 60 AC / < 75 DC
Schutzklasse	III
Strombelastbarkeit gesamt [A]	3

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...85
Schutzart	IP 68

Mechanische Daten

Abmessungen [mm]	10 x 10 x 31
Werkstoffe	PVC
Werkstoff Griffkörper	PVC
Werkstoff Überwurfmutter	1.4404 (Edelstahl / 316L)

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGF030VAS0005E03

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...0,7 Nm

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...0,7 Nm



Anschluss



BK = Adernfarben :
 BN = schwarz
 BU = braun
 BK = blau