




Anschlusskabel mit Buchse

ADOGF030VAS0010E03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVT124
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

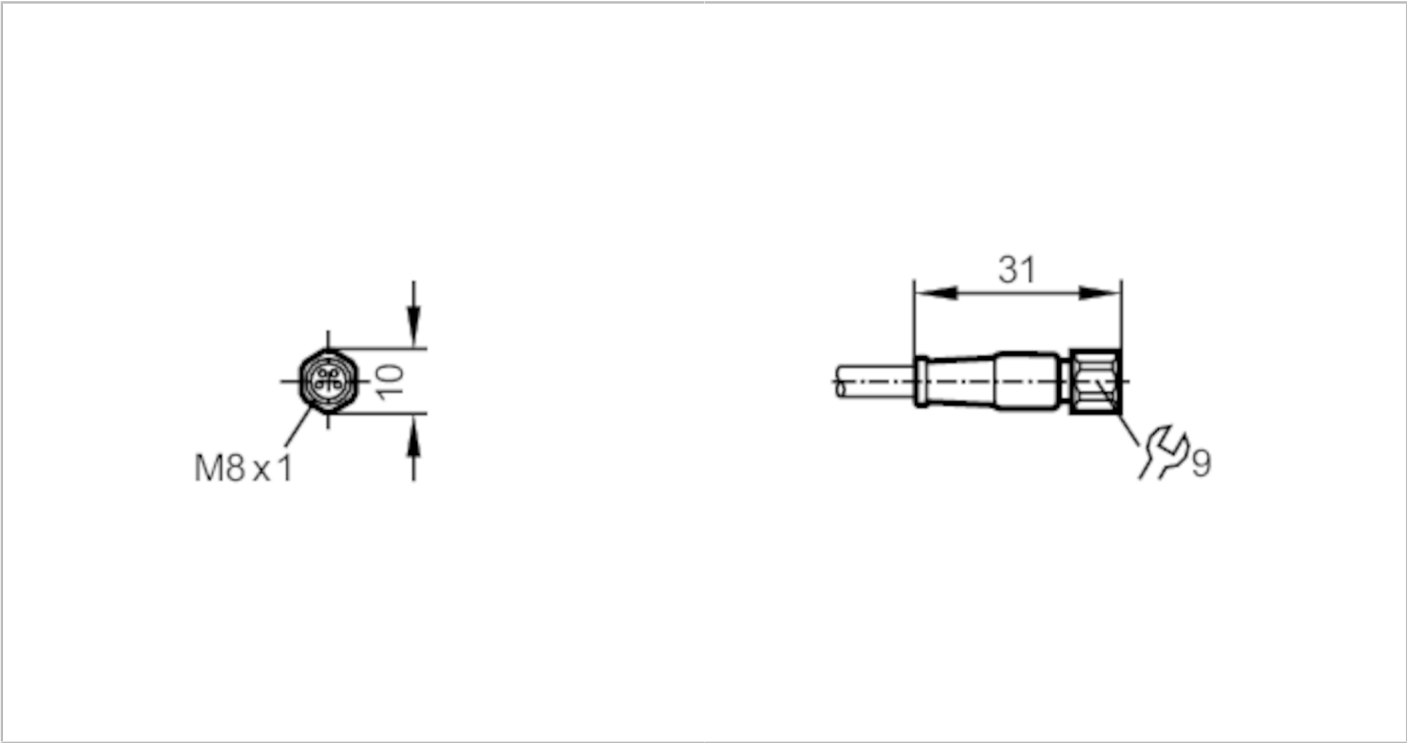

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei		ja
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	3
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Schutzart		IP 68
Mechanische Daten		
Abmessungen	[mm]	10 x 10 x 31
Werkstoffe		PVC
Werkstoff Griffkörper		PVC
Werkstoff Überwurfmutter		1.4404 (Edelstahl / 316L)
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGF030VAS0010E03

Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)


Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...0,7 Nm

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...0,7 Nm



Anschluss

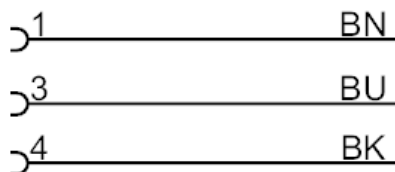

Adernfarben :
 BK = schwarz
 BN = braun
 BU = blau