

Anschlusskabel mit Buchse

ADOAF032VAS0025E03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte	
Silikonfrei	ja	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Schutzklasse	III	
Ausgänge		
Elektrische Ausführung	PNP	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Schutzart	IP 68	
Mechanische Daten		
Abmessungen	[mm]	18 x 10 x 28
Werkstoffe	PVC	
Werkstoff Griffkörper	PVC	
Werkstoff Überwurfmutter	1.4404 (Edelstahl / 316L)	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	

E11503



Anschlusskabel mit Buchse

 
ADOAF032VAS0025E03

Elektrischer Anschluss


Kabel: 25 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...0,7 Nm



Anschluss

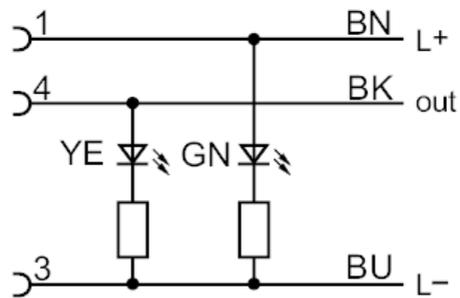

Adernfarben :
BK = schwarz
BN = braun
BU = blau