


Konfektionierbare Buchse

SDOAH030MSSFKPG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

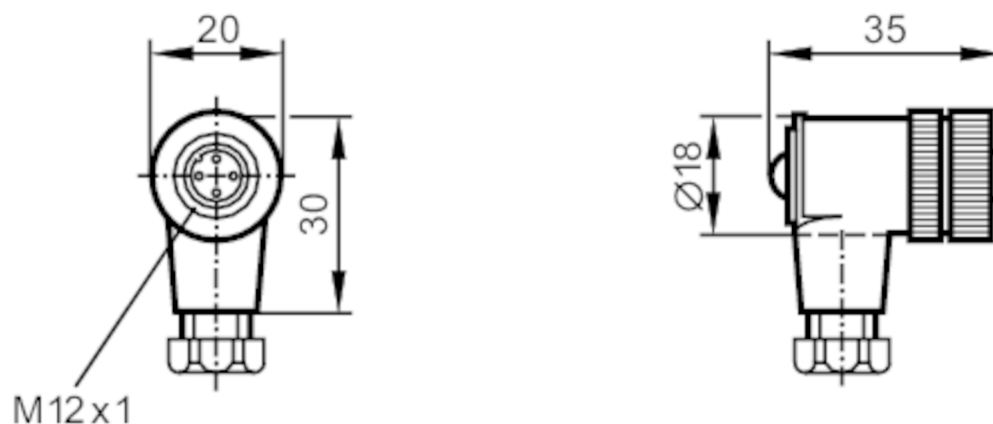

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 250 AC
------------------	-----	----------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
---------------------	------	----------

Schutzart		IP 67
-----------	--	-------

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	25
---------	-----	----

Abmessungen	[mm]	35 x 20 x 30
-------------	------	--------------

Werkstoffe		PBT
------------	--	-----

Werkstoff Griffkörper		PBT
-----------------------	--	-----

Werkstoff Überwurfmutter		PA
--------------------------	--	----

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------



Konfektionierbare Buchse

SDOAH030MSSFKPG

Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen: ...0,75 mm²; Leitungsmantel: Ø 6...8 mm

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: C; Griffkörper: PBT; Arretierung: PA



Anschluss

