




Konfektionierbarer Stecker

SSTGF030MSSFPKG

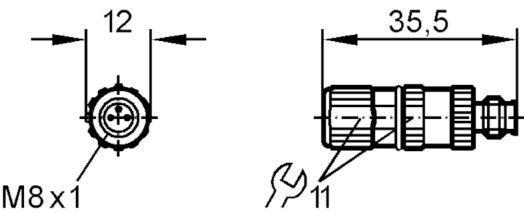

| Einsatzbereich            |                     |                     |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Besondere Eigenschaft     | Vergoldete Kontakte |                     |
| Elektrische Daten         |                     |                     |
| Betriebsspannung          | [V]                 | < 50 AC / < 75 DC   |
| Schutzklasse              |                     | III                 |
| Strombelastbarkeit gesamt | [A]                 | 4                   |
| Umgebungsbedingungen      |                     |                     |
| Umgebungstemperatur       | [°C]                | -25...90            |
| Schutzart                 |                     | IP 68               |
| Mechanische Daten         |                     |                     |
| Gewicht                   | [g]                 | 14,8                |
| Werkstoffe                |                     | PA                  |
| Werkstoff Griffkörper     |                     | PA                  |
| Werkstoff Überwurfmutter  |                     | Messing, vernickelt |
| Bemerkungen               |                     |                     |
| Verpackungseinheit        | 1 Stück             |                     |

# E11550



## Konfektionierbarer Stecker

SSTGF030MSSFPKG

### Elektrischer Anschluss

Eindringtechnik: 0,14...0,38 mm<sup>2</sup>; Adernisolation: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Leitungsmantel: Ø 3...5 mm

### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PA; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet



### Anschluss

