




Konfektionierbarer Stecker

SSTGF040MSSFPG

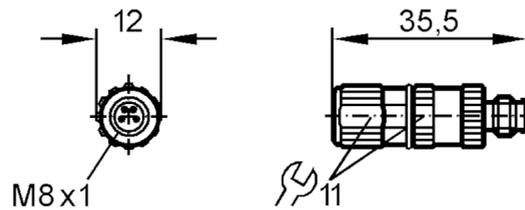

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 68

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	14,9
Abmessungen	[mm]	12 x 12 x 35,5
Werkstoffe		PA
Werkstoff Griffkörper		PA
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

E11551



Konfektionierbarer Stecker

SSTGF040MSSFPG

Elektrischer Anschluss

Eindringtechnik: 0,14...0,38 mm²; Adernisolation: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Leitungsmantel: Ø 3...5 mm

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PA; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet



Anschluss

