


E11570



Zentralverteiler

ZDO6H057MSS00,5H09

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

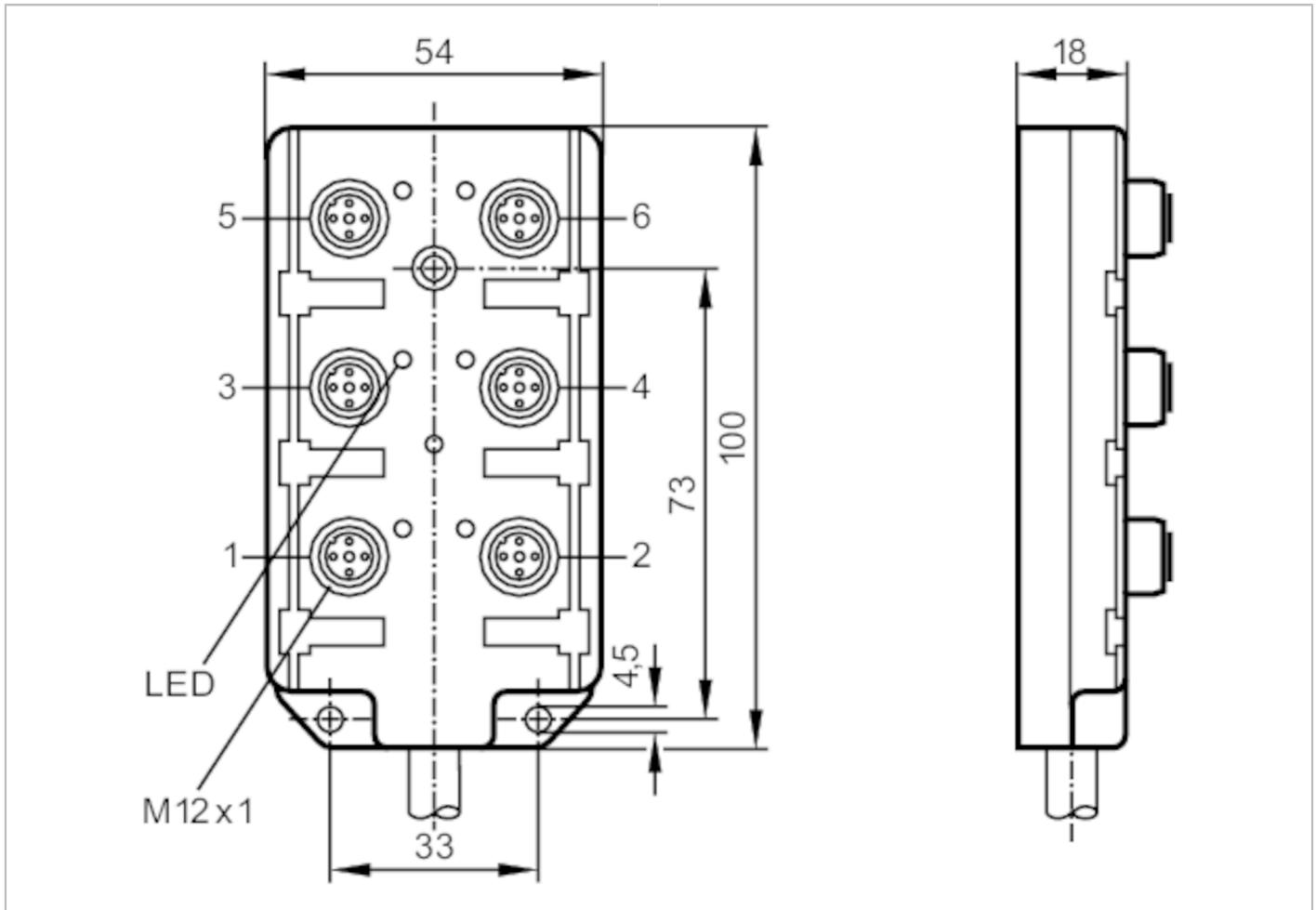

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Schutzklasse		II
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	4
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	12

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-15...80
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	18 x 54 x 100
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler		6

E11570



Zentralverteiler

ZDO6H057MSS00,5H09

Ausführung Steckverbinder M12

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	6 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün

Bemerkungen


Verpackungseinheit 1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 9 mm; 6 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Elektrischer Anschluss - Steckplatz

Steckverbindung: 6 x M12; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm

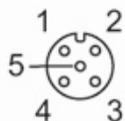


E11570



Zentralverteiler

ZDO6H057MSS00,5H09

Anschluss

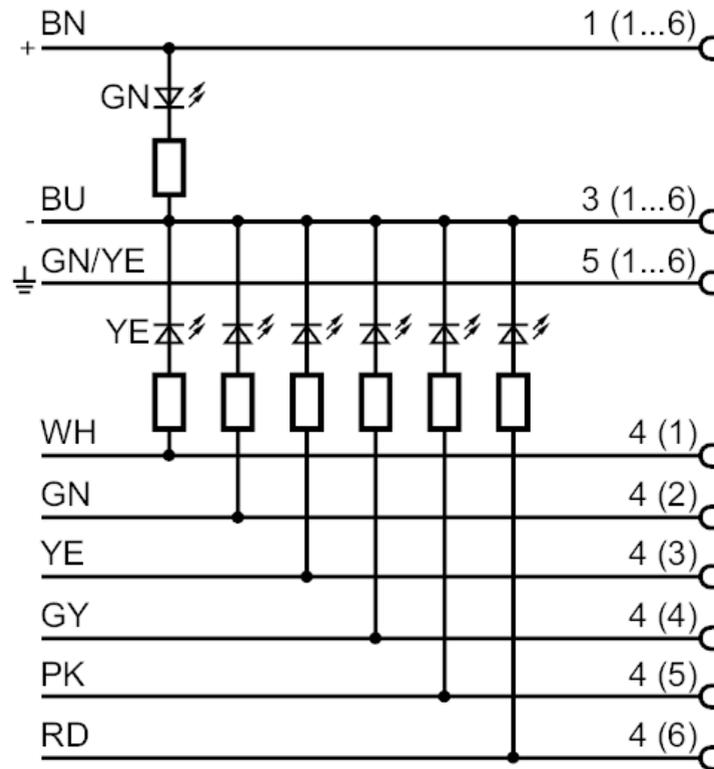

Adernfarben :

BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GN/YE =	grün / gelb
GY =	grau
PK =	rosa
RD =	rot
WH =	weiß
YE =	gelb