

# E11571




## Zentralverteiler

ZDO8H059MSS00,5H11

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EBC038

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

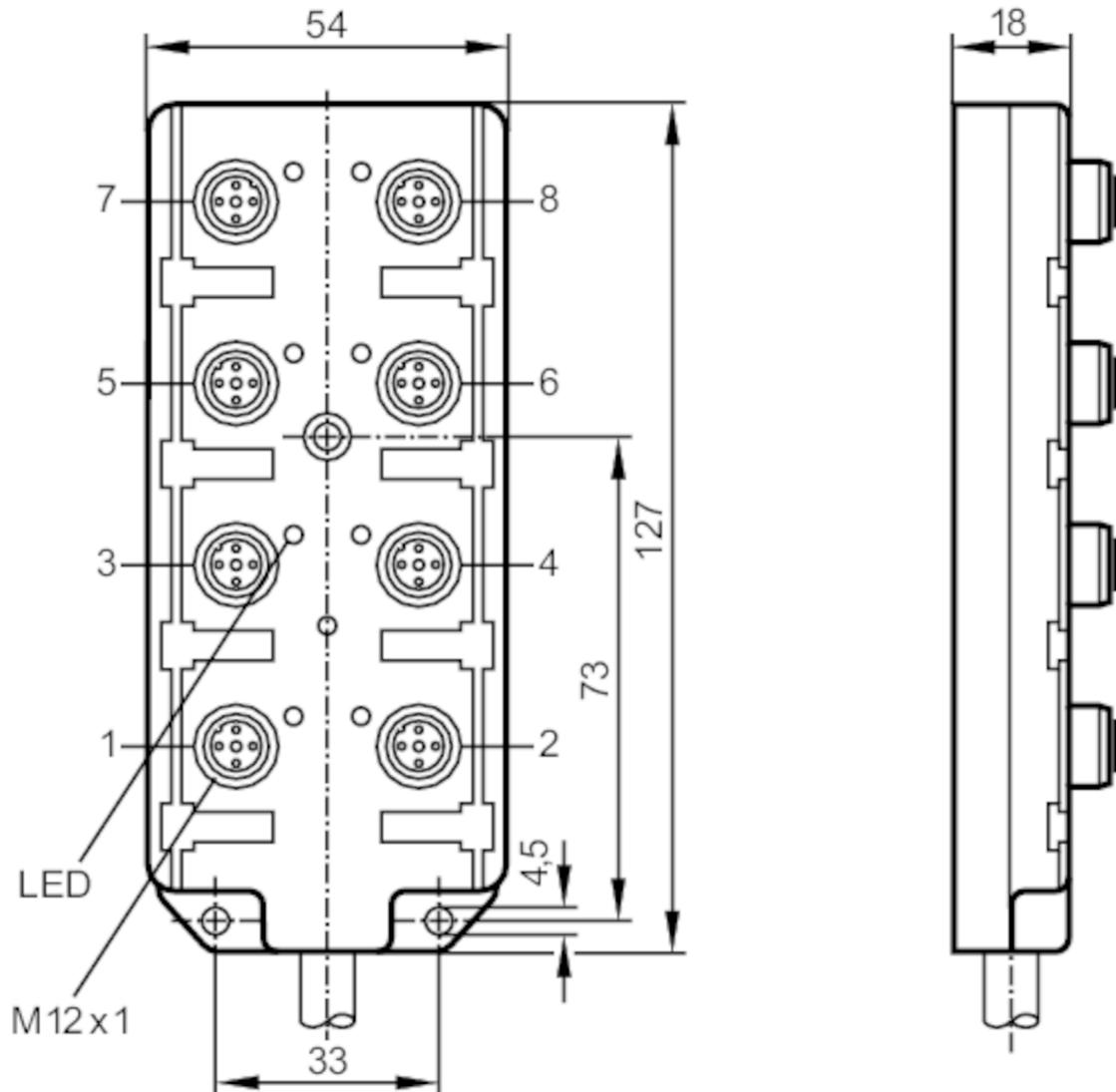

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte

Silikonfrei

ja

### Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

10...30 DC

Schutzklasse

II

Strombelastbarkeit je Modul /  
Steckplatz

[A]

4

Strombelastbarkeit gesamt

[A]

12

# E11571



## Zentralverteiler

ZDO8H059MSS00,5H11

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-15...80
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Abmessungen	[mm]	18 x 54 x 127
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler		8
Ausführung Steckverbinder		M12
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	8 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 0,5 m, PUR / PVC, halogenfrei, schwarz, Ø 8,4 mm; 8 x 0,34 mm <sup>2</sup> + 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>		
Elektrischer Anschluss - Steckplatz		
Steckverbindung: 8 x M12; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm		


# E11571



## Zentralverteiler

ZDO8H059MSS00,5H11

### Anschluss

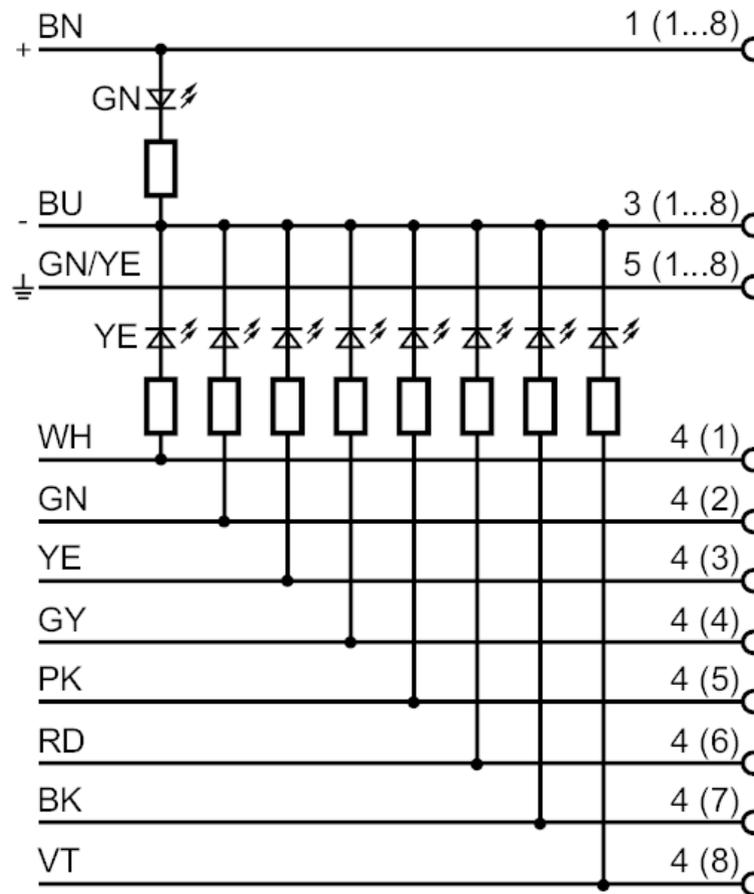

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GN/YE =	grün / gelb
GY =	grau
PK =	rosa
RD =	rot
VT =	violett
WH =	weiß
YE =	gelb