


Verbindungskabel mit Ventilstecker

AVSAC031PLS0005H03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

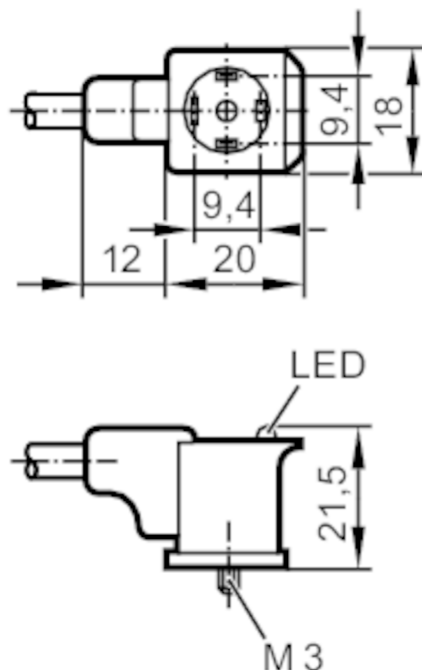

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

silikonfrei; halogenfrei

Silikonfrei

ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]

< 24 AC/DC

Überspannungsschutz

ja; (VDR)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]

-20...80

Schutzart

IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen [mm]

21,5 x 18 x 32

Werkstoffe

PP; FKM

Werkstoff Griffkörper

PP / FPM

Werkstoff Überwurfmutter

Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück



Verbindungskabel mit Ventilstecker

AVSAC031PLS0005H03

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform C Industriestandard, abgewinkelt; Griffkörper: PP / FPM; Arretierung: Messing, vernickelt



Anschluss



Adernfarben :
 BN = braun
 BU = blau
 GN/YE = grün / gelb