




Kabel Meterware

CABLE/ 50M/ PUR/4X0,34/BK

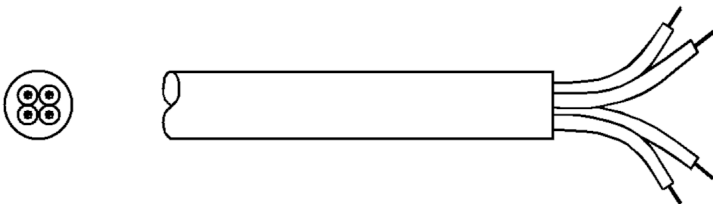

| Einsatzbereich                                                     |                                   |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Besondere Eigenschaft                                              | halogenfrei; Schleppketteneignung |                                                                                   |
| Umgebungsbedingungen                                               |                                   |                                                                                   |
| Umgebungstemperatur                                                | [°C]                              | -40...90                                                                          |
| Mechanische Daten                                                  |                                   |                                                                                   |
| Gewicht                                                            | [g]                               | 1612                                                                              |
| Schleppketteneignung                                               | ja                                |                                                                                   |
| Schleppketteneignung                                               | Biegeradius bei flexiblem Einsatz | min. 10 x Kabeldurchmesser                                                        |
|                                                                    | Verfahrgeschwindigkeit            | max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s² |
|                                                                    | Biegezyklen                       | > 5 Mio.                                                                          |
|                                                                    | Torsionsbeanspruchung             | ± 180 °/m                                                                         |
| Bemerkungen                                                        |                                   |                                                                                   |
| Verpackungseinheit                                                 | 1 Stück                           |                                                                                   |
| Elektrischer Anschluss                                             |                                   |                                                                                   |
| Kabel: 50 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm², PP |                                   |                                                                                   |