


# E11686



## Kabel Meterware

CABLE/100M/ PUR/4X0,34/BK

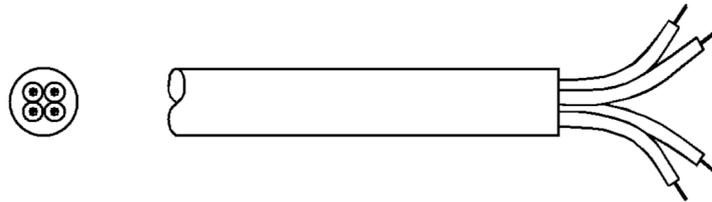

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft halogenfrei; Schleppketteneignung

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...90

### Mechanische Daten

Gewicht [g]	3127	
Schleppketteneignung	ja	
Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser
	Verfahrgeschwindigkeit	max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s <sup>2</sup>
	Biegezyklen	> 5 Mio.
	Torsionsbeanspruchung	± 180 °/m

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 100 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>, PP