



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040MSN0002A04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Einsatzbereich	
Applikation	Ex-Bereich Zone 1
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	< 15 DC
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...90
Schutzart	IP 67
Mechanische Daten	
Abmessungen [mm]	27 x 15 x 39
Werkstoffe	TPU
Werkstoff Griffkörper	TPU
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt
Bemerkungen	
Bemerkungen	Beim Einsatz von Buchsen im explosionsgeschützten Bereich (ATEX) bestehen besondere Anforderungen an die Verkabelung. Die Anforderungen der einschlägigen Errichterbestimmungen sind unbedingt durch den Anwender in Eigenverantwortung zu beachten.
Verpackungseinheit	1 Stück

E11693



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040MSN0002A04

Elektrischer Anschluss


Kabel: 2 m, PUR / PVC, blau, Ø 5 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



Anschluss

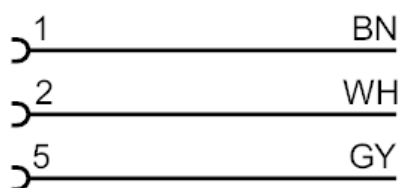

BN =	Adernfarben :	braun
GY =		grau
WH =		weiß