


## Konfektionierbarer Stecker

SSTGH050VASFPKG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E11859

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

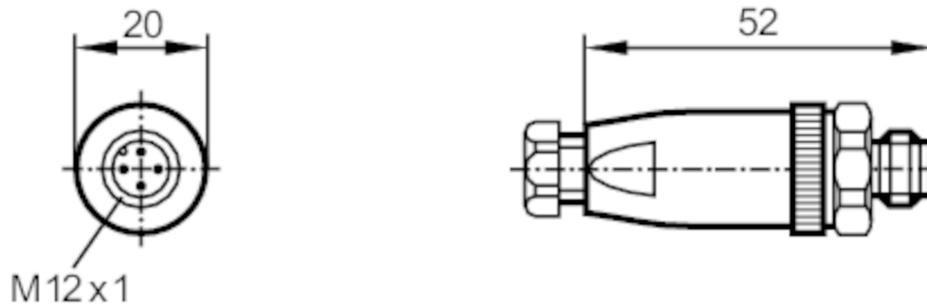

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 125 AC/DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4; (...40 °C)

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Schutzart		IP 67

### Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	20 x 20 x 52
Werkstoffe		PA
Werkstoff Griffkörper		PA
Werkstoff Überwurfmutter		1.4571 (Edelstahl / 316Ti)

### Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

# E11716



## Konfektionierbarer Stecker


SSTGH050VASFPKG

### Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Leitungsmantel: Ø 6...8 mm

### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PA; Arretierung: 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); Kontakte: vergoldet

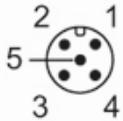

### Anschluss

