


E11721



Zentralverteiler

ZDO6H050MSS0010H07

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

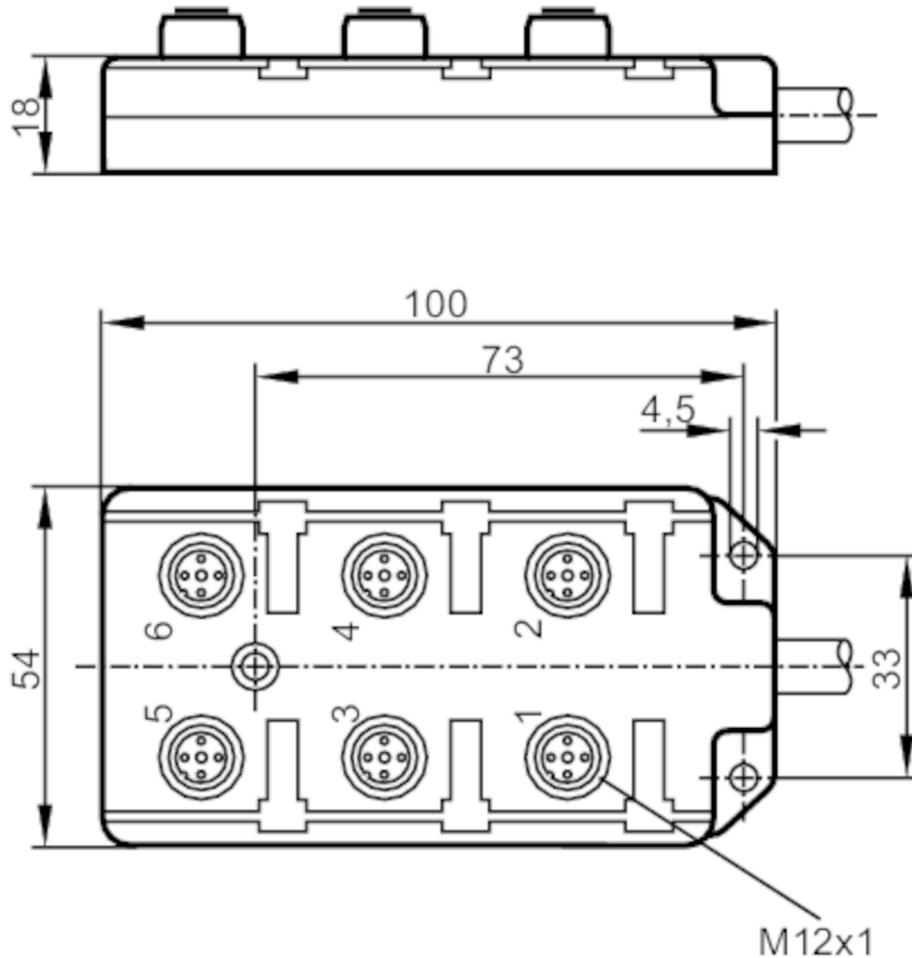

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte

Silikonfrei

ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]

< 60 AC / < 75 DC

Schutzklasse

II

Strombelastbarkeit je Modul /
Steckplatz [A]

4

Strombelastbarkeit gesamt [A]

12

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]

-15...80

Schutzart

IP 67

Mechanische Daten

Werkstoffe

TPU

Werkstoff Griffkörper

TPU

E11721



Zentralverteiler

ZDO6H050MSS0010H07

Anzahl Steckplätze Zentralverteiler	6
Ausführung Steckverbinder	M12

Bemerkungen


Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 9 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Steckplatz

Steckverbindung: 6 x M12; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm

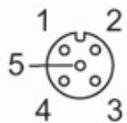

Anschluss

<u>BN</u>	<u>1 (1...6)</u>
<u>BU</u>	<u>3 (1...6)</u>
<u>GN/YE</u>	<u>5 (1...6)</u>
<u>WH</u>	<u>4 (1)</u>
<u>GN</u>	<u>4 (2)</u>
<u>YE</u>	<u>4 (3)</u>
<u>GY</u>	<u>4 (4)</u>
<u>PK</u>	<u>4 (5)</u>
<u>RD</u>	<u>4 (6)</u>

	Adernfarben :
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
PK =	rosa
RD =	rot
WH =	weiß
YE =	gelb