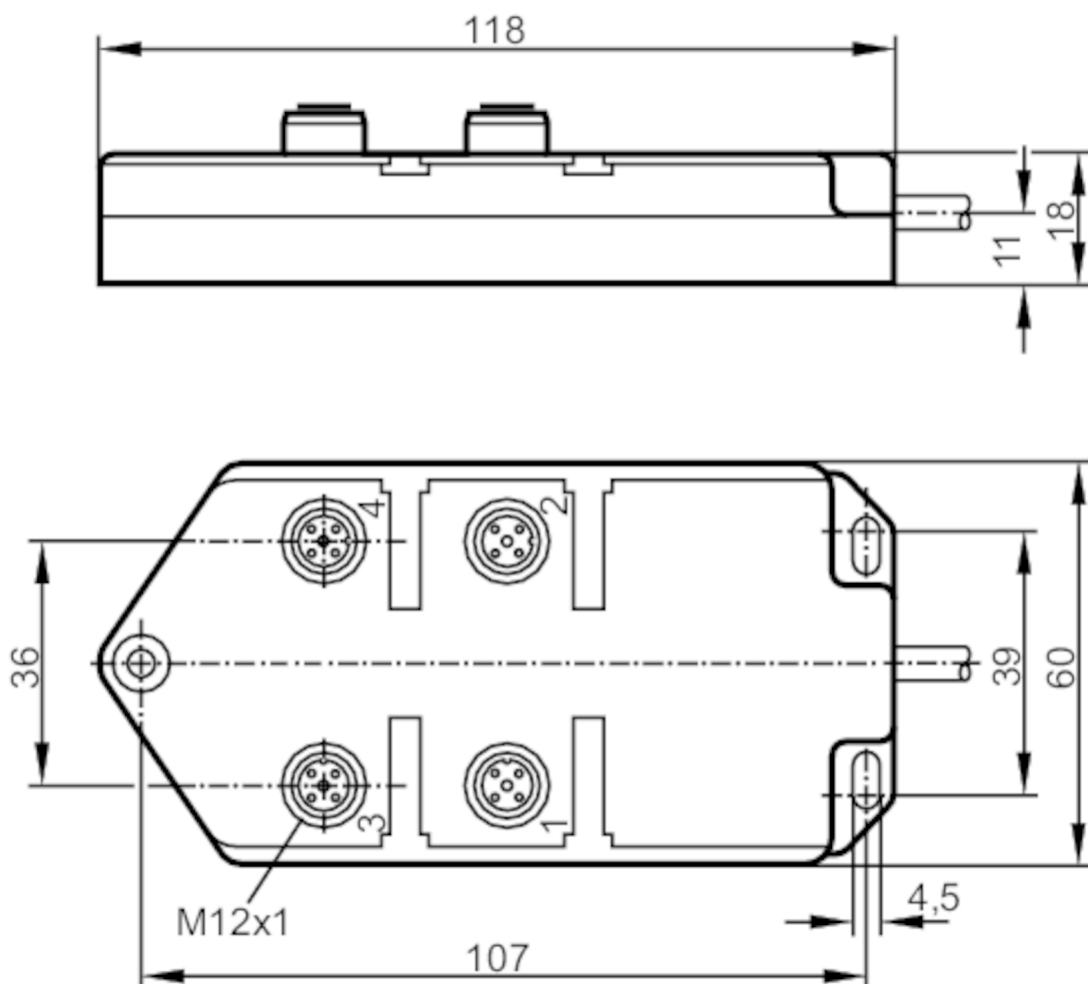


Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

**Einsatzbereich**

Besondere Eigenschaft

silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte

Silikonfrei

ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Schutzklasse

II

Strombelastbarkeit je Modul /
Steckplatz

[A]

4

Strombelastbarkeit gesamt

[A]

12

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-15...80

Schutzart

IP 67

Mechanische Daten

Werkstoffe

TPU

Werkstoff Griffkörper

TPU



Zentralverteiler

ZDO4H050MSS0010H11

Anzahl Steckplätze Zentralverteiler	4
Ausführung Steckverbinder	M12

Bemerkungen


Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Steckplatz

Steckverbindung: 4 x M12; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm

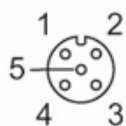

Anschluss

BN	1 (1...4)	C
BU	3 (1...4)	C
GN/YE	5 (1...4)	C
GY/PK	2 (1)	C
RD/BU	2 (2)	C
WH/GN	2 (3)	C
BN/GN	2 (4)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C

	Adernfarben :
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
PK =	rosa
RD =	rot
WH =	weiß
YE =	gelb