

E11728




Zentralverteiler

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EBC003

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

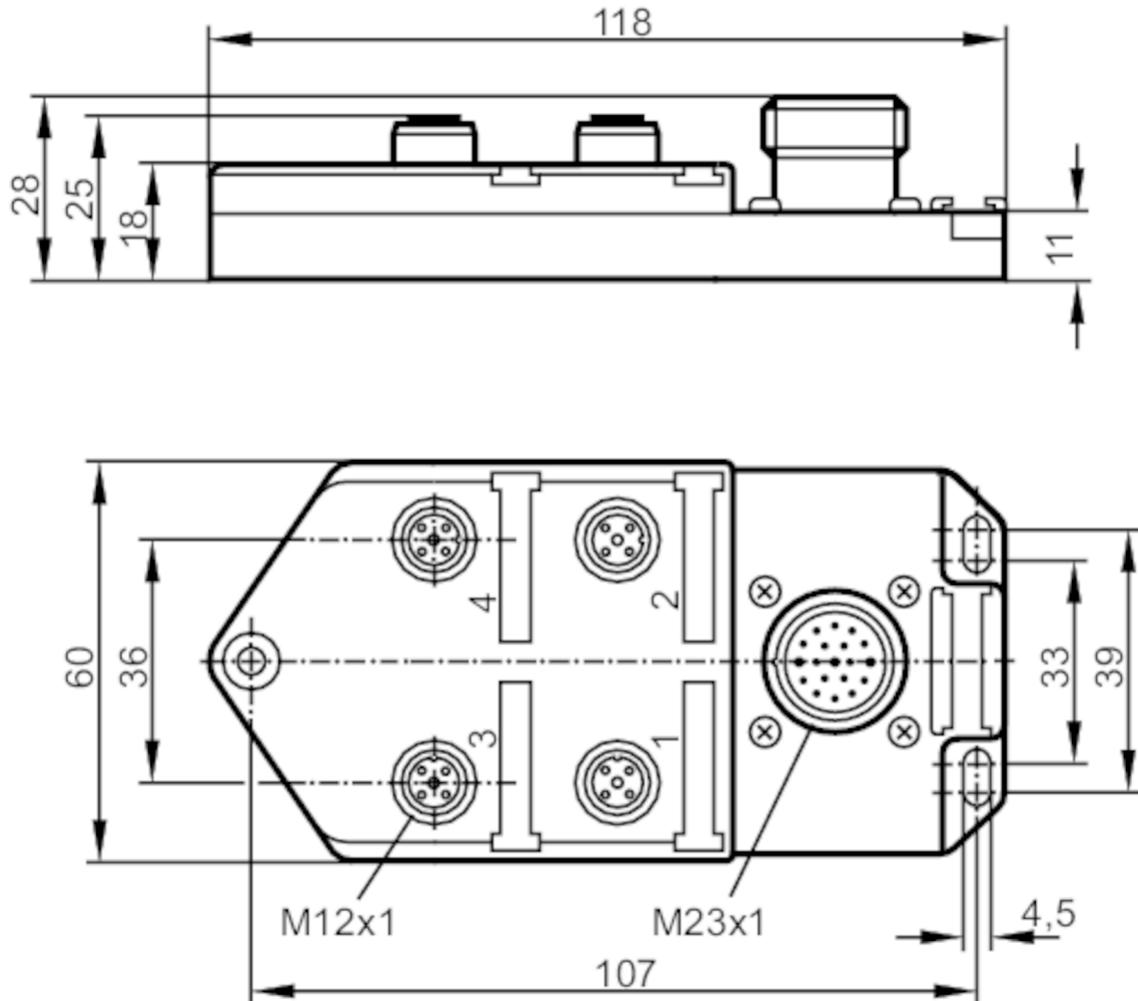

Einsatzbereich

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Besondere Eigenschaft | silikonfrei; Vergoldete Kontakte |
| Silikonfrei | ja |

Elektrische Daten

| | | |
|--|-----|-------------------|
| Betriebsspannung | [V] | < 60 AC / < 75 DC |
| Schutzklasse | | II |
| Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz | [A] | 4 |
| Strombelastbarkeit gesamt | [A] | 10 |

Umgebungsbedingungen

| | | |
|---------------------|------|----------|
| Umgebungstemperatur | [°C] | -15...80 |
| Schutzart | | IP 67 |



Zentralverteiler


ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

| Mechanische Daten | | |
|-------------------------------------|------|---------------|
| Abmessungen | [mm] | 28 x 60 x 118 |
| Werkstoffe | | TPU |
| Werkstoff Griffkörper | | TPU |
| Anzahl Steckplätze Zentralverteiler | | 4 |
| Ausführung Steckverbinder | | M12 |


| Bemerkungen | | |
|--------------------|--|---------|
| Verpackungseinheit | | 1 Stück |

Elektrischer Anschluss - Anschluss

Steckverbindung: 1 x M23; Griffkörper: TPU; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm

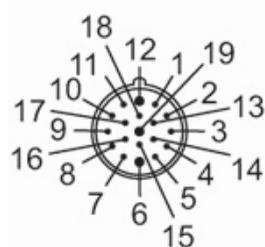

Anschluss

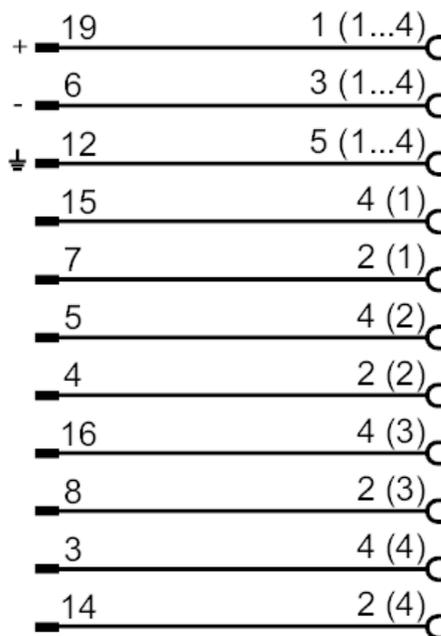

E11728



Zentralverteiler

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Elektrischer Anschluss - Steckplatz

Steckverbindung: 4 x M12; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm

